

スタッドボルト・六角穴付 DIN 6379に類似 Tスロット用ナット
23040.0725

製品説明

このスタッド・ボルトはTナット (EH 23010./23020.)、ナット (EH 23070.)、平面ワッシャー (EH 23060.) と組み合わせて、クランプ・セットとして使うことができます。
これらのスタッドボルトは、転造ネジです

材質

- 熱処理鋼

組立

このスタッド・ボルトには端面に六角穴が設けてあり、クランプの組立・分解を素早く行うことができます。

更なる情報


参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

その他の製品

- Tスロット用ナット, DIN 508
- スタッドボルト, DIN6379 Tナット用
- スタッドボルト, DIN6379 b₁ ロングナット、T溝用
- シャフト/平ワッシャー, DIN6340 熱処理済み
- 六角ナット, DIN6330 (高さ=1.5d)

寸法図

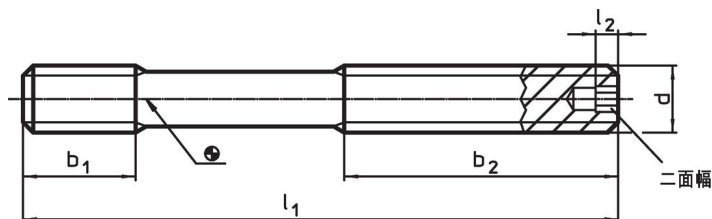


発注情報

d	l ₁	寸法			二面幅		製品番号
		b ₁	b ₂	l ₂			
		[mm]			[mm]	[g]	
強度クラス 10.9							
M12	125	15	75	4	4	91	23040.0725

応用例



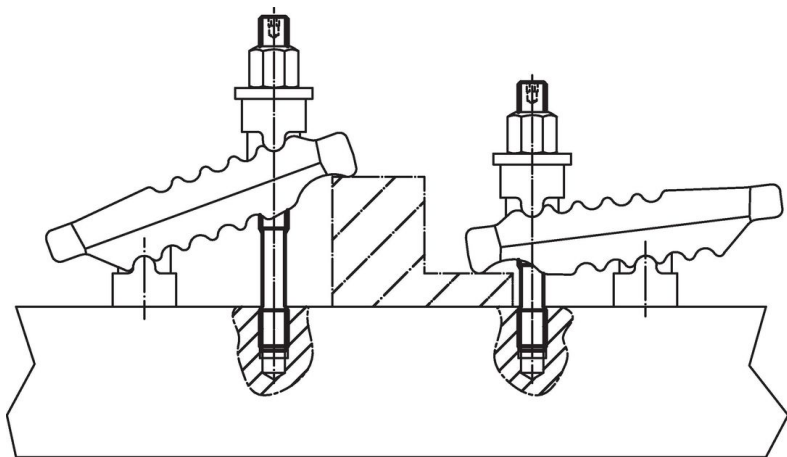

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.