

偏心クランプ

23270.0108



製品説明

この偏心クランプは低い高さながら大きな締付力を出すことができます。本体は黄銅製ですので、相手部品を痛めることなく確実にクランプします。

材質


偏心ねじ

・ 鋼

本体

・ 黄銅


寸法図

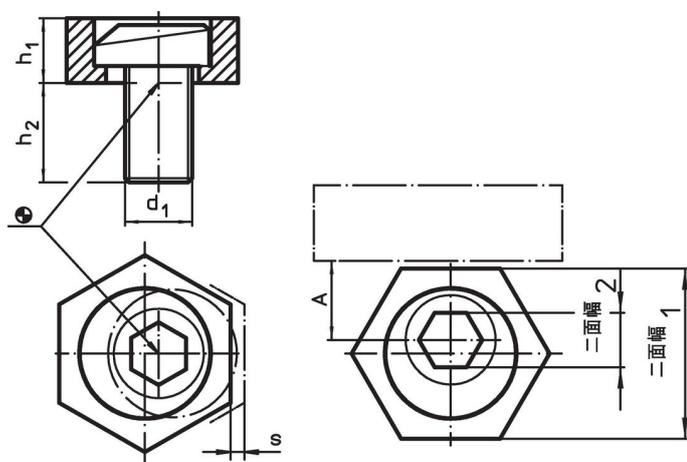

発注情報

d ₁	寸法			s	A	二面幅		締付力 max. [kN]	締付トルク max. [Nm]	🔩 [g]	製品番号
	h ₁	h ₂	[mm]			二面幅 ₁	二面幅 ₂				
黄銅											
M8	4,8	15		1	10,2	20,6	5	3,6	18	20	23270.0108

応用例

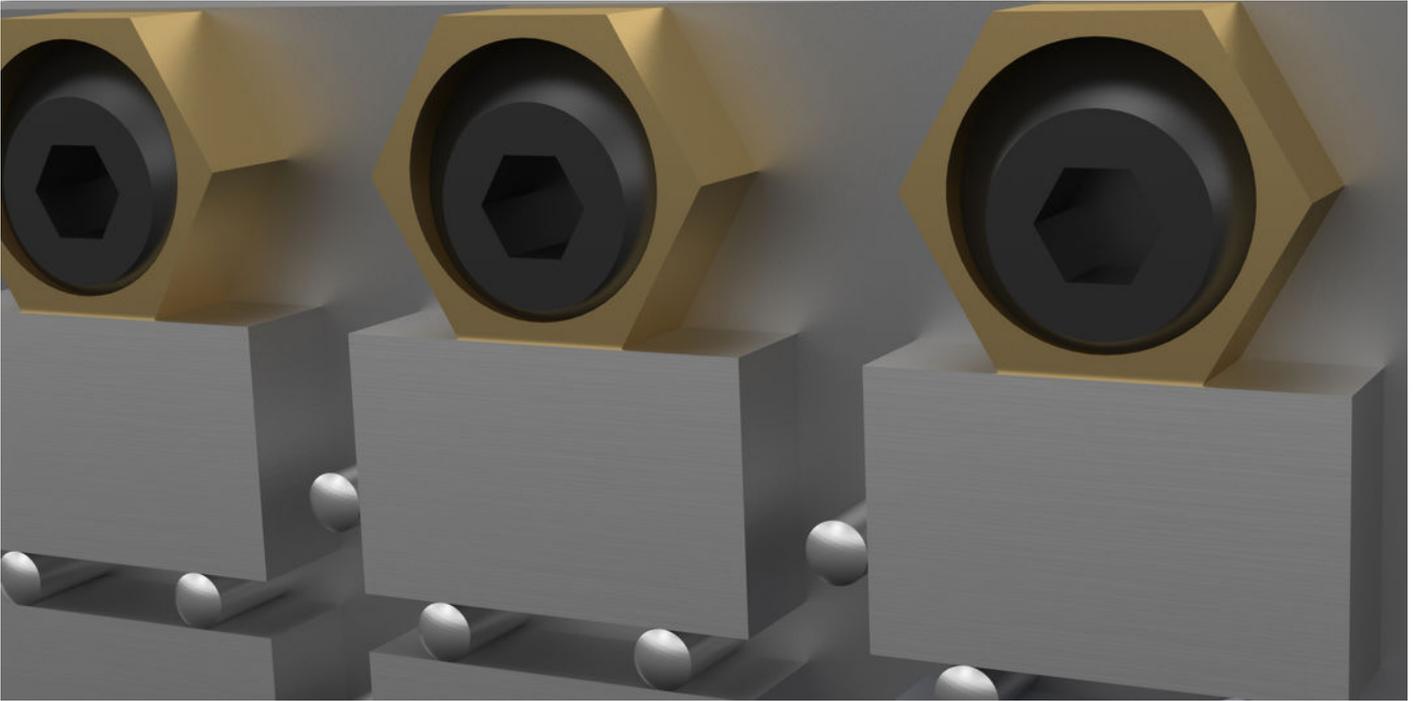

法令(コンプライアンス)

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の指定物質は含まれていません
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>