

ボアクランプ・クランプボール付

23340.0218



製品説明

クランプによる圧痕が若干ワークに残っても良い場合に、センタリングとクランプ用として使用ください。繰り返し精度 $\pm 0.025\text{mm}$ で正確にセンタリングします。クランプ・ボールにより鋳肌面でも加工面でもしっかりとクランプします。この製品は高さが低く、大きな調整幅を持つことが特徴です。上方からも下方からも取り付けることができます。

材質

- 本体**
- 工具鋼、焼入れ、黒染
- バネ**
- ステンレス鋼
- クランプボール**
- ステンレス鋼1.4112、焼入れ、研磨

組立


上方から取り付ける際には: クランプネジと板を取り外し、下側からピンをねじ込み、二面幅 WS_2 の部分を使って上側から締付けます

更なる情報

その他の製品

- ボアクランプ, セグメント口金付
- ボアクランプ, セグメント口金付、下側から操作
- ボアクランプ, ボール付、下側から操作


寸法図

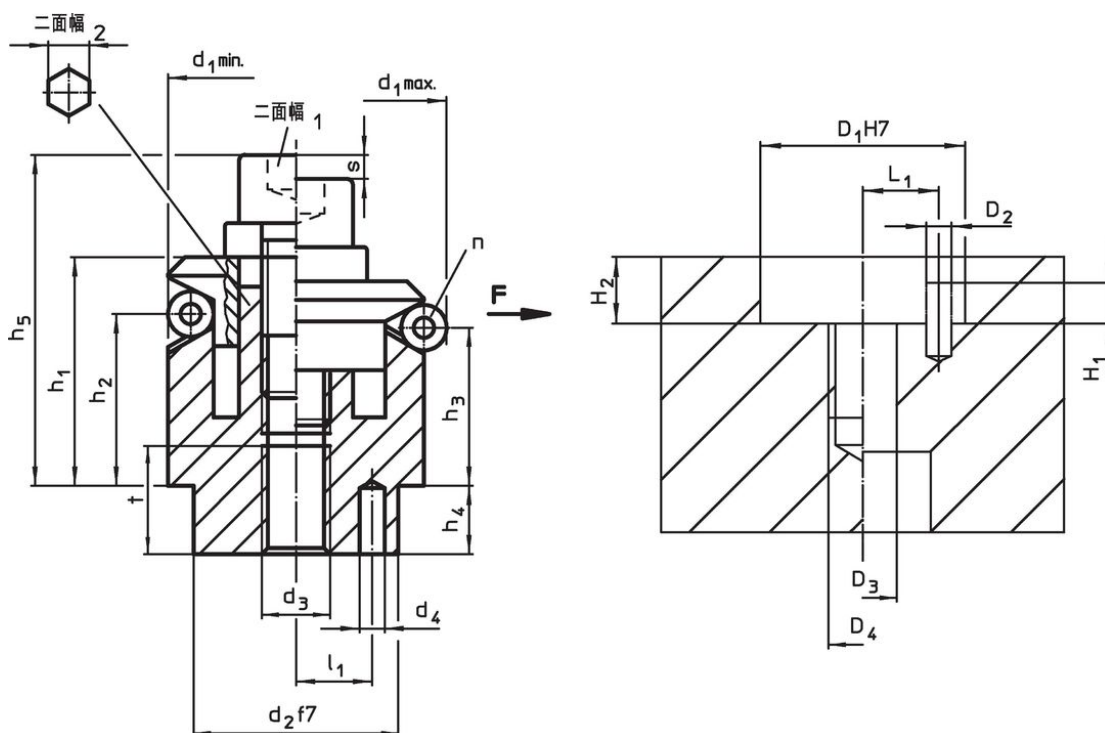

発注情報

寸法													ボール口金数 n	ストローク s	二面幅		締付力 F max.	締付トルク max.	取付穴									製品番号
d ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ f7	d ₃	d ₄ +0,3	h ₁ -1	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ -2	l ₁ ±0,1	ボール直径	二面幅 ₁			二面幅 ₂	D ₁ H7			D ₂	D ₃	D ₄	H ₁	H ₂ +0,5±0,1	L ₁				
[mm]															[mm]	[mm]			[kN]	[Nm]	[mm]							
18,5	22,5	15	M5	2,5	16,5	11,6	10,4	7,5	22,7	5,5	4	7	3	2,3	4	5	4,5	10	15	2,5	5	M5	3,5	7,5	5,5	38	23340.0218	

応用例

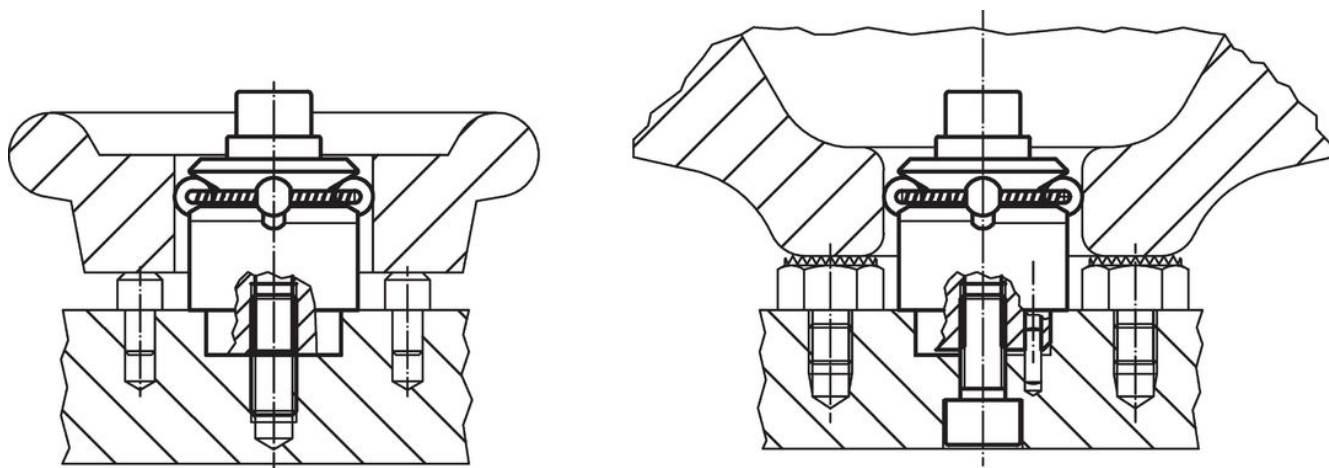

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.