

偏心クイック・クランプ・レバー・メネジ付
23390.0102




製品説明

部品を、素早く確実に取り付け・取り外しできます。
調整可能タイプ (図2) ではロックナットによってレバーの向きを調整することができます。

材質

- ワッシャー
- POM、グラスファイバー入り
- レバー
- 亜鉛ダイキャスト製、樹脂コーティング、黒色(RAL 9005類似)
- ネジ部
- スチール、亜鉛メッキ
- 内部部品
- スチール、亜鉛メッキ
- 調整ナット
- スチール、亜鉛メッキ


寸法図

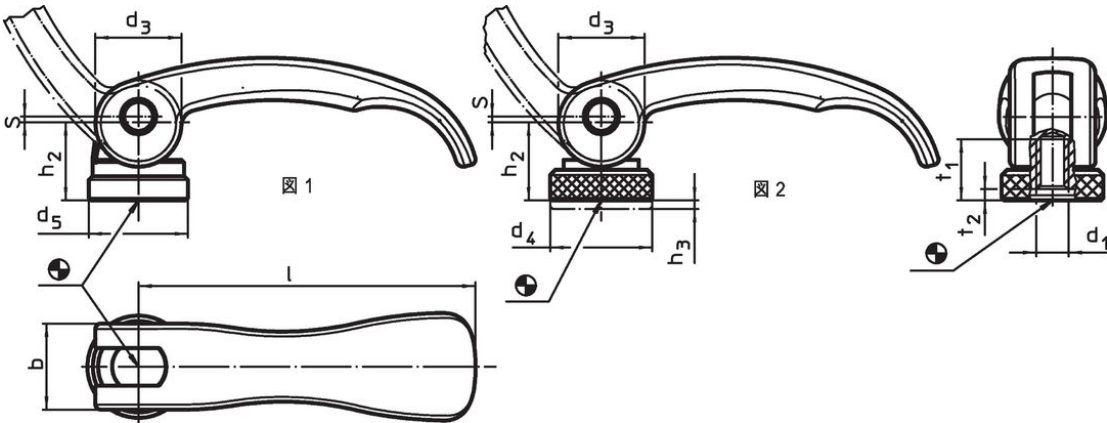

発注情報

寸法										ストローク s レバー90°回転時のストローク	🌡️ max.	🔩 [g]	製品番号
l	d ₁	d ₃	d ₄	h ₂ max.	調整範囲 h ₃ min.	b	t ₁	t ₂ min. 締付状態で		[mm]	[°C]		
メネジ付 調整リング付 – 図 2, 鋼													
82	M8	20	25	19,5	2,5	20	15	3,7		1	80	131	23390.0102

応用例

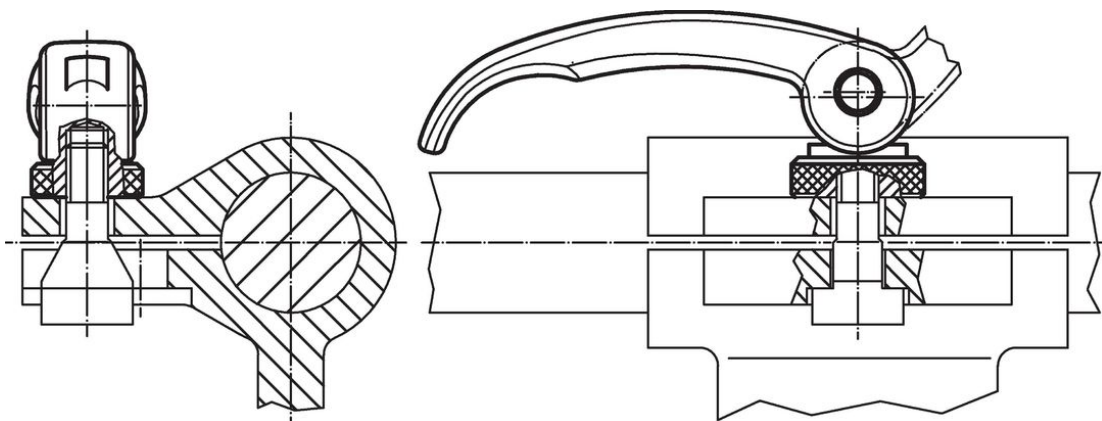

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。