

偏心クイック・クランプ・レバー・メネジ付
23390.0303




製品説明

部品を、素早く確実に取り付け・取り外しできます。
調整可能タイプ (図2) ではロックナットによってレバーの向きを調整することができます。

材質

- ワッシャー
- POM、グラスファイバー入り
- レバー
- 亜鉛ダイキャスト製、樹脂コーティング、黒色(RAL 9005類似)
- ネジ部
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- 内部部品
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- 調整ナット
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)


寸法図

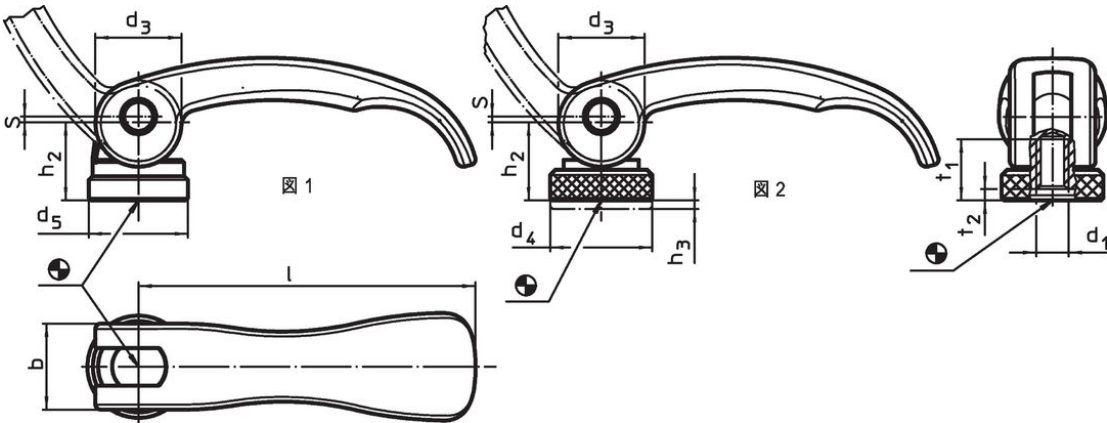

発注情報

寸法										ストローク s レバー90°回転時のストローク	🌡️ max.	🏋️ [g]	製品番号
l	d ₁	d ₃	d ₄	h ₂ max.	調整範囲 h ₃ min.	b	t ₁	t ₂ min. 締付状態で		[mm]	[°C]		
[mm]													
メネジ付 調整リング付 – 図 2, ステンレス鋼													
63	M5	16	19	16,4	1,5	16	13	3		0,75	80	66	23390.0303

応用例

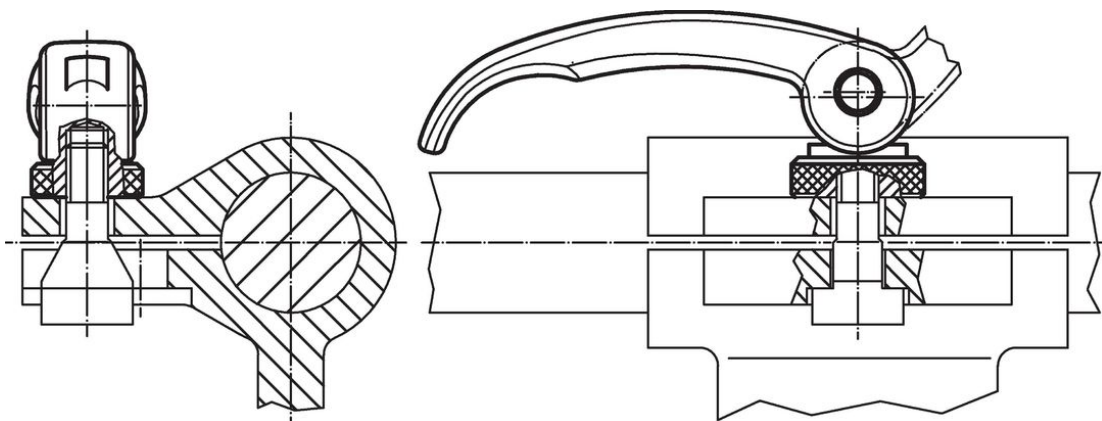

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.