

リテーニングキャッチ・片側

24100.0101



製品説明

ドアや引き出しの固定や部品を運搬する際の落下防止等、様々な使い方があります。90度毎4か所で止まります。

材質

レバー

- 亜鉛ダイキャスト、銀色 (RAL 9006相当)


内部部品

- 焼結合金

ねじ

- ステンレス鋼 1.4301 (SUS304相当) (ISO 10642)


寸法図

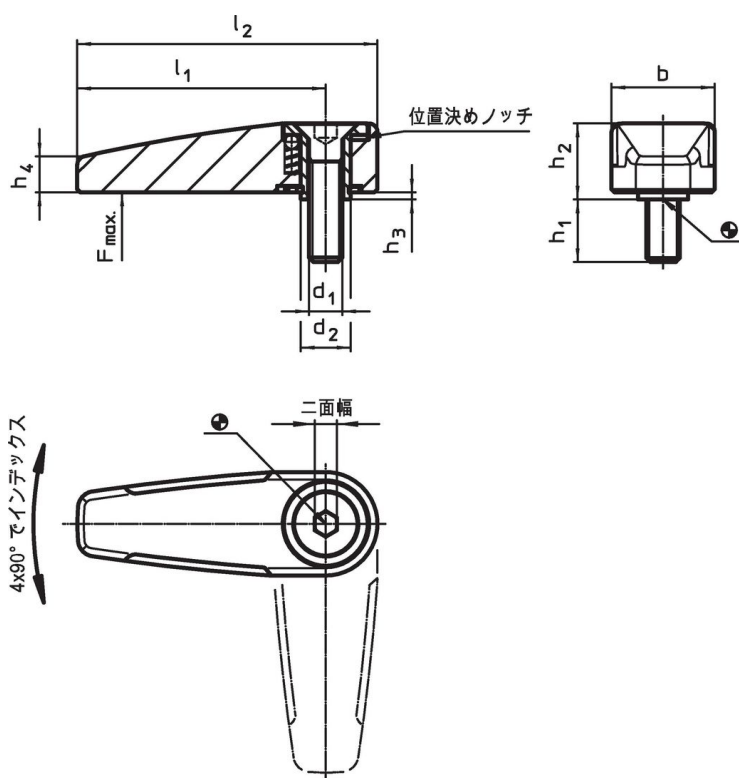

発注情報

寸法									二面幅	耐荷重 max.		製品番号
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	b	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄				
[mm]									[mm]	[N]	[g]	
シルバー												
M6	9	45	55	19	12	13.3	0.8	6.5	4	500	60	24100.0101

応用例

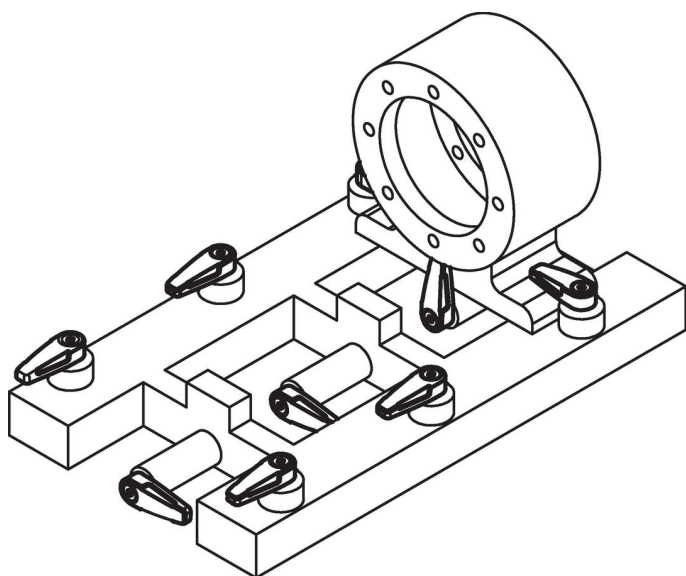

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。