

パイプ型ハンドル 24321.0515



製品説明

パイプ型ハンドルは、機械装置のドア等に使われます。
アルミ製のパイプ型ハンドルは、手になじむ堅牢な構造かつ斬新なデザインです。このタイプは、取付部が傾斜しています

材質

グリップ

- アルミニウム、樹脂塗装、色：黒 つや消し
RAL 9005相当

Handle shank

- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒
(RAL 9005相当、つや消し)

カバー

- プラスチック、ライトグレー

組立


取付けは裏側から行います。

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

寸法図

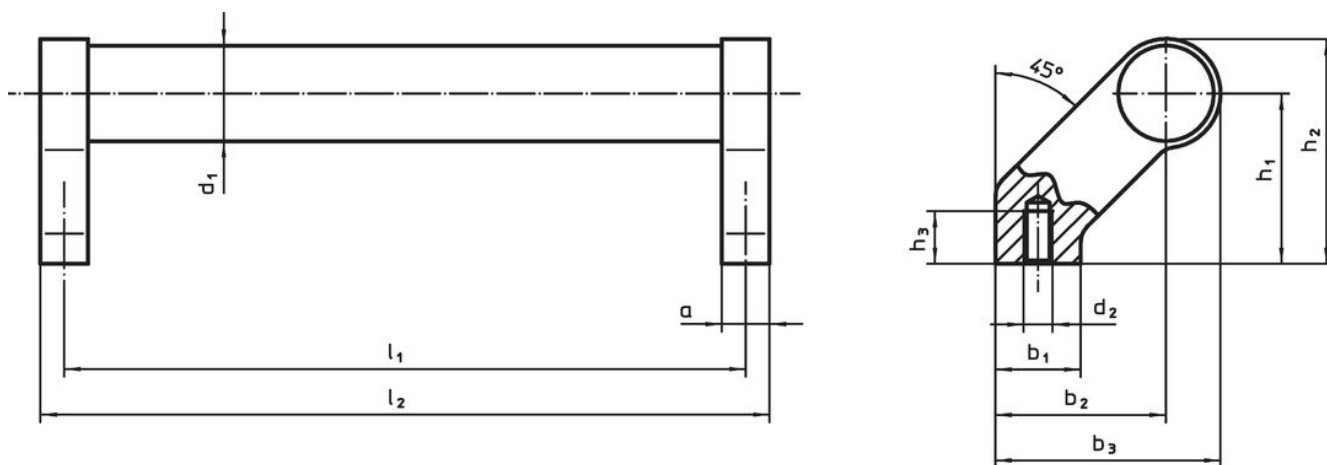

発注情報

d ₁	l ₁ ±0,25	a	b ₁	b ₂	寸法 b ₃ [mm]	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃ min.	l ₂	 [g]	製品番号
黒												
20	250	12	24	42	54	M6	42	54	12	262	265	24321.0515

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。