

クランプレバー
24430.0242




製品説明

材質

- レバー
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、サンドブラスト
- ボール・ノブ
- 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色


寸法図

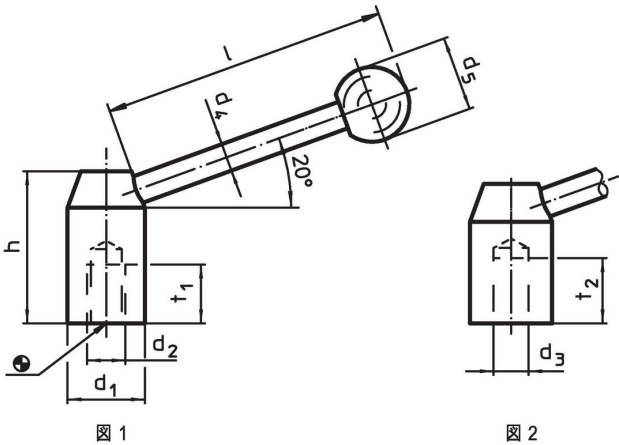

発注情報

d ₁	d ₂	d ₄	寸法					製品番号
			d ₅	h	l 約	t ₁		
			[mm]					
メネジ付 - 図 1, ステンレス鋼								
28	M12	12	30	47	108	18	262	24430.0242

応用例

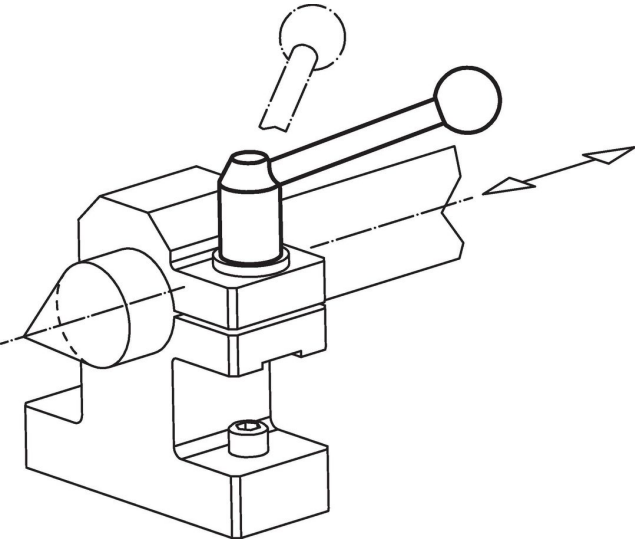

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.