

ノブ
24520.0123



製品説明

材質

- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、サンドブラスト

寸法図

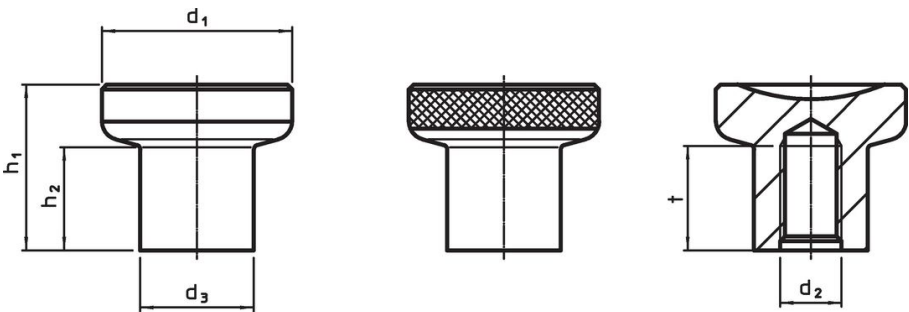



図 1

図 2

発注情報

d ₁	d ₂	d ₃	寸法					製品番号	
			h ₁	h ₂	t				
			min.						
[mm]								[g]	
ローレット付 – 図 2, ステンレス鋼									
21	M5	12,5	18	10,5	10	25	24520.0123		

応用例

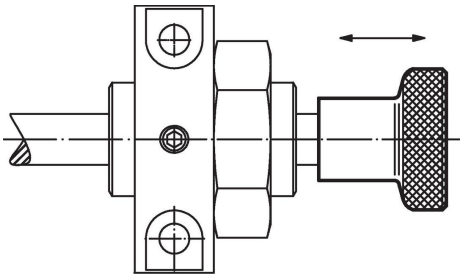

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.