

## スポーク・ハンドル・DIN950 軽金属製

24590.0230



### 製品説明

ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。

### 材質

本体  
・ アルミニウム

マシン・ハンドル DIN 98 EH 24460 回転タイプ

・ スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理

### 組立

正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

### 更なる情報

### その他の製品

- ・ 皿穴付ワッシャー
- ・ マシン・ハンドル, DIN 98

### 寸法図

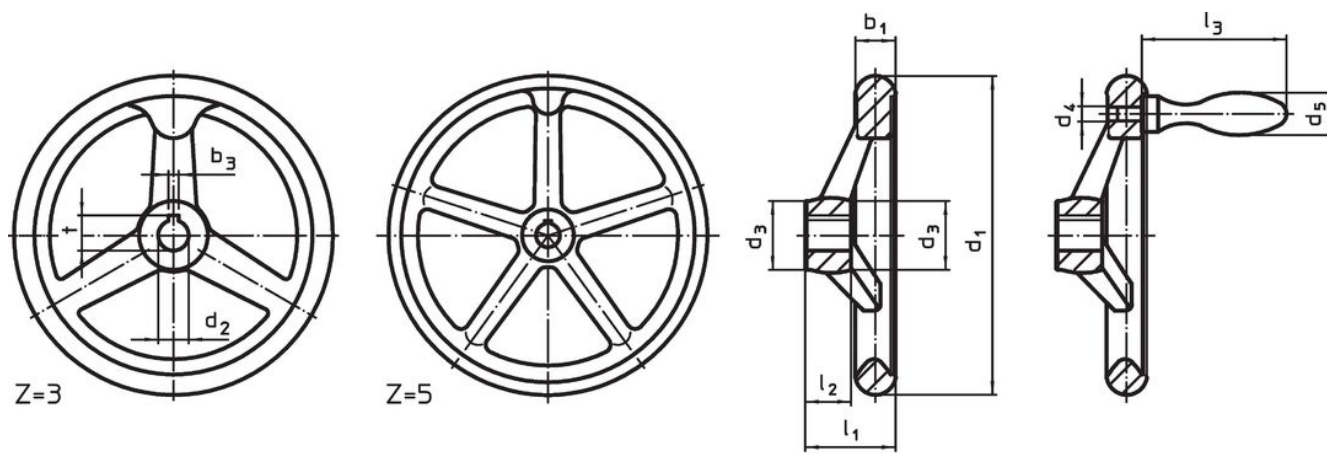


図 1


図 2

キー溝の位置は、図に対して回転方向にずれている場合があります

### 発注情報

| 寸法                                                   |                      |                |                |                |                     |                |                | アーム数<br>z | 適合マシン<br>ハンドル<br>DIN 39 / DIN 98 |  | 製品番号       |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                       | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>1</sub><br>約 | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> |           |                                  |                                                                                       |            |
| [mm]                                                 |                      |                |                |                |                     |                |                |           | [mm]                             | [g]                                                                                   |            |
| キー溝なし、回転マシンハンドル ( EH24460. ) 付、B-F/G型 ( 旧D4型 ) – 図 2 |                      |                |                |                |                     |                |                |           |                                  |                                                                                       |            |
| 200                                                  | 18                   | 38             | M10            | 25             | 45                  | 24             | 75             | 3         | 25                               | 970                                                                                   | 24590.0230 |

## 応用例

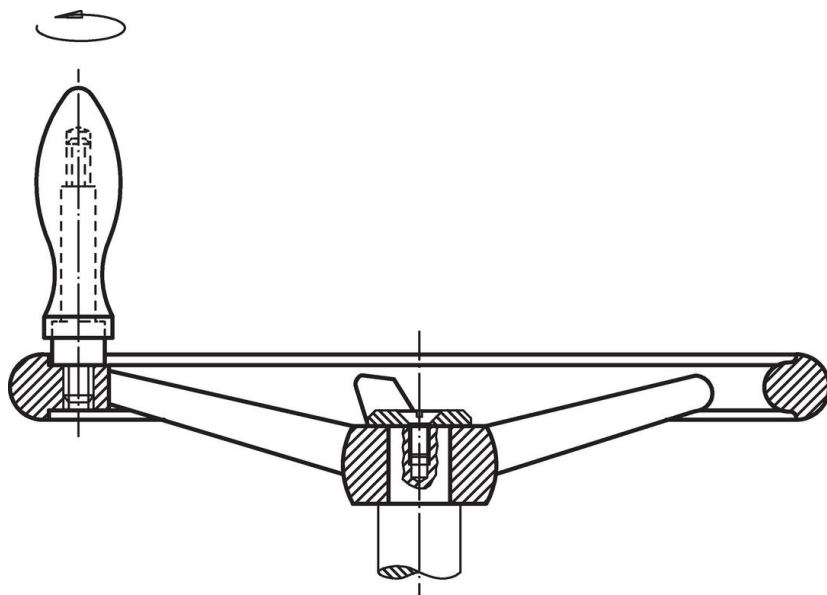

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

### 0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

### プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。