

トルクグリップ
24710.0030



製品説明

トルクグリップは、手締めする力を制限したい場合に使われます。
このグリップは、ナールドナットやナールドボルトに類似している、締結トルクを制限することが出来る、トルク機構が内蔵されています。規定のトルクに到達すると、空回りします。緩める時のトルクには制限はありません。
このグリップは、トルクレンチの機構を備えている上に、ナールドナットやナールドボルトのようなモダンで使いやすいデザインです。

材質

- カバー
- PA 6、ライトグレー RAL 7035に類似
- トルク機構
- スチール、焼入れ
- グリップ
- アルミニウム、黒色酸化被膜付
- 内部部品
- スチール、黒染
- ねじ
- スチール、黒染

更なる情報

その他の製品

- スリーロブタイプのトルクグリップ

寸法図

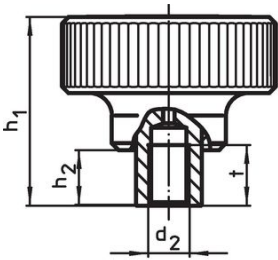


図 1



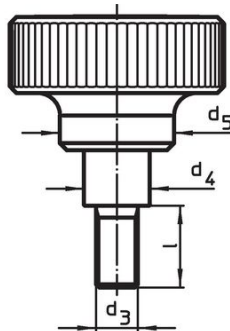


図 2

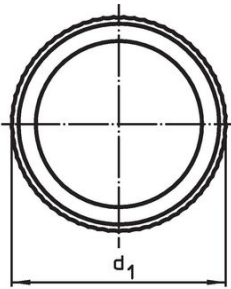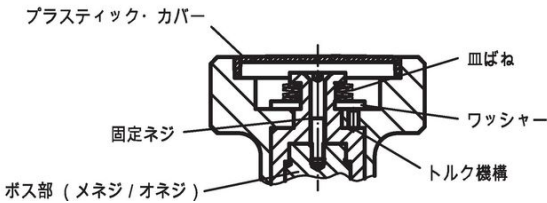

発注情報

寸法							🌡️ max. [°C]	🔧 締付トルク +/- 10% max. [Nm]	🏋️ [g]	📦 製品番号
d ₁	d ₂	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	t				
[mm]										
メネジ付 - 図 1										
42	M6	13,5	27	43,5	11,5	11	100	2	111	24710.0030

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。