ロングヘッド・ナールドボルト・DIN 464 24790.0113



製品説明

削り出しの一体品です。工業規格品と異なり、ネジ外径は首下まで加工してありますが、ネジ部 の終わりに逃げ加工はありません

材質


・ スティール、黒染、強度クラス 5.8

更なる情報

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異な ります。


寸法図

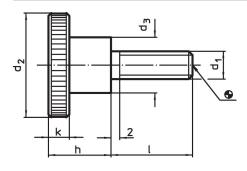



発注情報

寸法						1	製品番号
d ₁	l l	d ₂	d ₃	h	k	_	
	[mm]					[g]	
鋼							
M5	8	20	10	11,5	4	15	24790.0113

  応用例

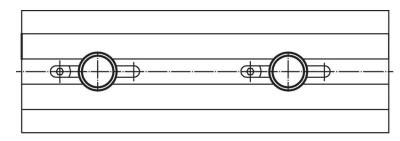





法令(コンプライアンス

RoHS準拠

鉛を含有-6a/6b/6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。 https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていま せん.

