# ロングヘッド・ナールドボルト・DIN 464 24790.0340



### 製品説明

削り出しの一体品です。工業規格品と異なり、ネジ外径は首下まで加工してありますが、ネジ部 の終わりに逃げ加工はありません

# 材質


• ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、サ ンドブラスト

#### 更なる情報

#### 備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異な ります。


#### 寸法図

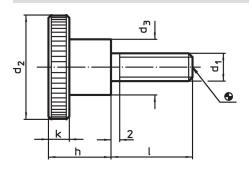



#### 発注情報

寸法 d <sub>1</sub> l d <sub>2</sub> d <sub>3</sub> h k						Ĭ	製品番号
[mm]						[g]	
ステンレス鋼							
M6	25	24	12	15	5	30	24790.0340
  
# 応用例

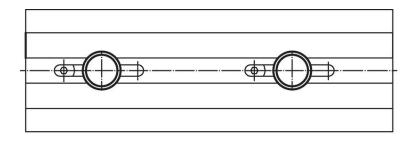





# 法令(コンプライアンス

#### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

#### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

#### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.

