

スパーサー・ヒンジ用

25160.0625

製品説明


スパーサーは、ヒンジを取り付ける際の高さ調整に使用します。

材質

- ステンレス鋼1.4301, マット、バレル研磨



寸法図

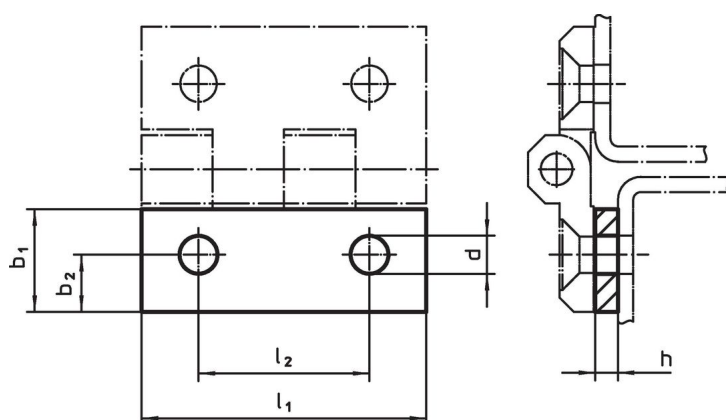

発注情報

寸法						 [g]	製品番号
l ₁	b ₁	h [mm]	b ₂	d	l ₂		
40	14,5	1	7,5	5	25	4,3	25160.0625

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.