ヒンジ・亜鉛ダイキャスト、スプリングリターン付

25163.0110



製品説明

亜鉛ダイキャスト製のヒンジ、ばね戻り付は、ドアを自動で開閉することに使えます。 ばねを元に戻すトルクは、開き角度によります(図面を参照)。耐久性テストでは、元に戻すバネ トルクは、100,000回動作後も変わりません。 この亜鉛ダイキャスト製のヒンジは、シンプルで定番のデザインが特長です。

材質

本体

• 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒 (RAL 9005相当、つや消し)

バネ鋼線

カバー


POM

 
更なる情報


その他の製品


- スペーサー, ヒンジ用ネジ穴付プレート, ヒンジ用

寸法図

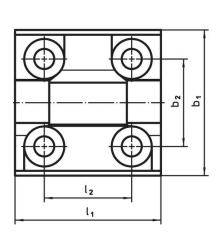



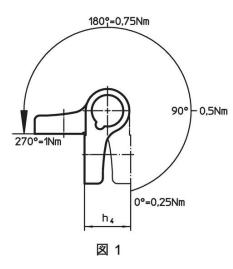

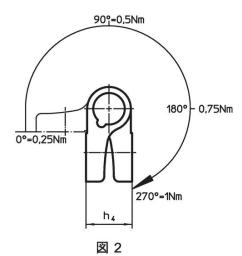

発注情報

	寸法											製品番号
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	$\mathbf{d_1}$	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	max.		
					[mm]					[°C]	[g]	
バネ閉じ機構 – 図 1, 亜鉛ダイキャスト、黒												
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	36	80	149	25163.0110

法令(コンプライアンス

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.

