


ヒンジ・亜鉛ダイキャスト、ロック角付

25164.0005

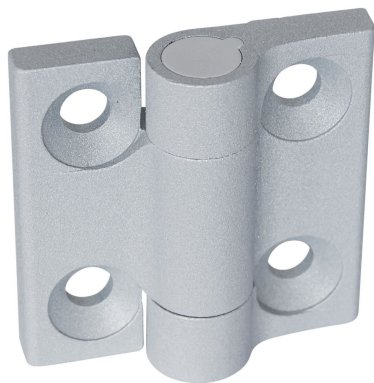

製品説明

亜鉛ダイキャスト製ヒンジ、ロック角付は、決められた開き角でドア、カバーを保持します。この機能は、不意に開閉することを防ぎます。この特長は、充填機、設備向けや、メンテナンス、修理時に役に立ちます。

ロック角 -3° 、 117° (図2) のタイプは、ドア、カバーを閉めた際に、少しだけドア枠に押し付けることが出来ます。

この亜鉛ダイキャスト製のヒンジは、シンプルで定番のデザインが特長です。

材質

本体

- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー
(RAL 9006相当、つや消し)

軸

- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

バネ


- バネ鋼線

更なる情報

その他の製品

- スペーサー、ヒンジ用
- ネジ穴付プレート、ヒンジ用

寸法図

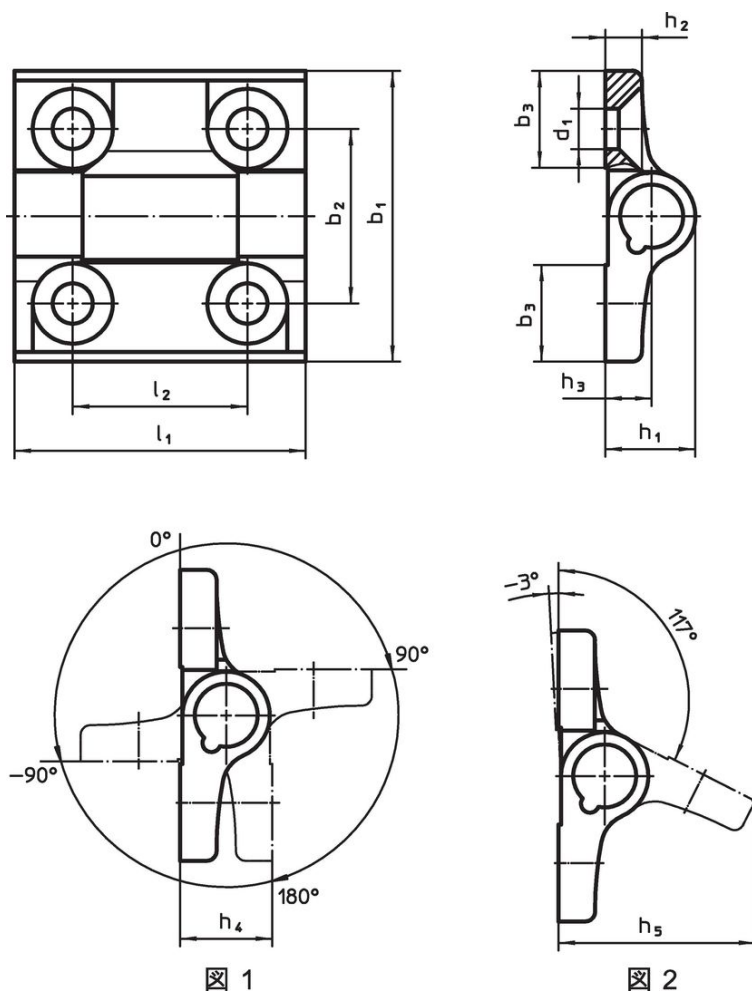

発注情報

寸法											 max. [°C]	 [g]	製品番号
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₂			
[mm]													
インデックス式ロック -90°, 0°, 90°, 180° – 図 1, 亜鉛ダイキャスト、シルバー													
60	60	36	20	8.3	18.5	7.5	9.5	19	40.5	36	80	152	25164.0005

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。