

スプリングプランジャー・ボール、スロット付 インチサイズ

2B050.0378



製品説明

位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使います。
スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

材質

本体

- ステンレス鋼 1.4305 (ASTM-A-582;SUS303 相当)

ボール

- ステンレス鋼、焼入れ

バネ

- ステンレス鋼

マーキング

重スプリング仕様: 縦線マーク二本



バネ圧: 弱



バネ圧: 標準



バネ圧: 強

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
・この製品はインチ寸法で作られています。


参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください
ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布 (詳細は巻末の「技術資料」参照ください)
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

その他の製品

- スプリングプランジャー, ボール、スロット付

寸法図

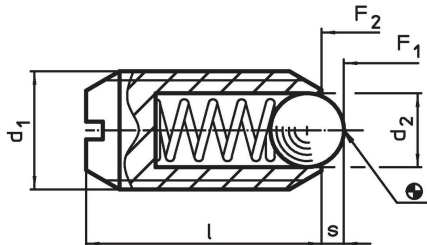


発注情報

寸法			ネジのクラス	d ₂	l	ストローク s	バネ力 ¹⁾		min.	max.	[oz]	製品番号
d ₁		[インチ]					F ₁ 約	F ₂ 約				
				[インチ]		[インチ]	[lb]		[°F]			
ステンレス鋼 バネ圧: 強, ネジロック付												
3/8-16	3/8	0,375	2A-UNC	3/16	5/8	0,048	7,5	15,1	-22	194	0,198	2B050.0378

¹⁾ 統計的平均値

応用例

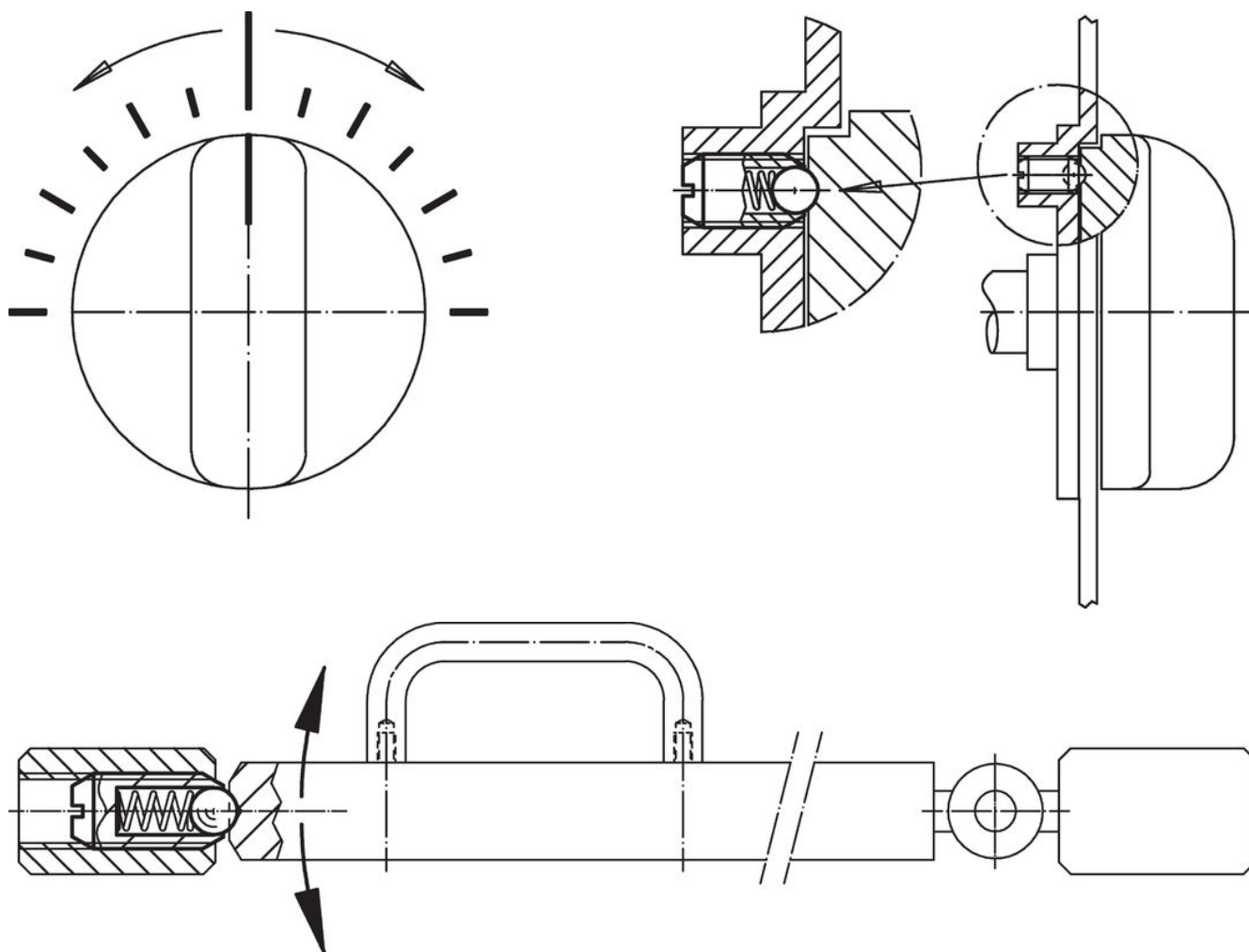

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。