

偏心スリーブ・プレッシャー・ピン (圧入タイプ用)、インチサイズ
2B150.0806



製品説明

この偏心スリーブはプレッシャー・ピンEH 2B150.と共に用いて、比較的寸法公差の大きいワークの位置決めやクランプに使います。向きを決めたうえでネジによって固定します。


材質

本体
・ スティール、黒染

組立

取付けと位置決めは、ネジ付きピンを使ってクランプします


寸法図

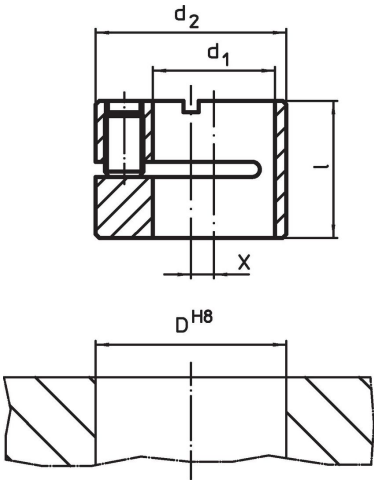

発注情報

d ₁ H8	d ₂ h9	寸法		取付穴 D H8 [インチ]	 [oz]	製品番号
		l	x			
1/4	1/2	0,39 [インチ]	0,079	1/2	0,211	2B150.0806

応用例

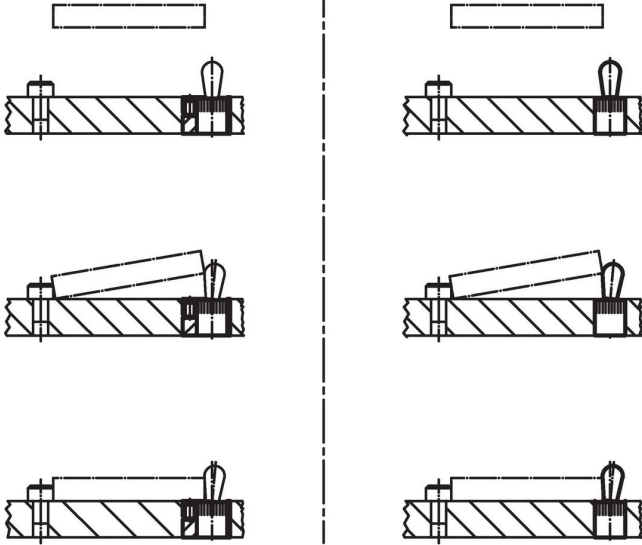

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。