

プレッシャーピン・圧入タイプ、シール付、ネジ穴付、インチサイズ 2B150.1122



製品説明

位置決めや押し当てに使用します。例えば塗装やサンドブラストの際など。
切粉や汚れに対するシール付。

材質

シール

- ・ CR

本体

- ・ アルミニウム Al

ねじ付プレート

- ・ スティール、黒染

バネ

- ・ スティール、亜鉛めっき

組立

取り付け用穴間隔の計算式：

$$l_0 = z/2 + w + x$$

l_0 = 軸間距離

y = ワークの高さ

w = ワークの長さ

x = ストローク

z = 突き当てピンの直径

寸法xの計算式： $x = d_2/2 - s$

組み付けは圧入によります。

マーキング

スプリング圧強化仕様 = バネ鋼、亜鉛メッキ

更なる情報


備考

ねじ付プレートにユーザー側で製作したピンを取り付けて使用します。

その他の製品

- ・ 偏心スリーブ、プレッシャー・ピン（圧入タイプ用）、インチサイズ

寸法図

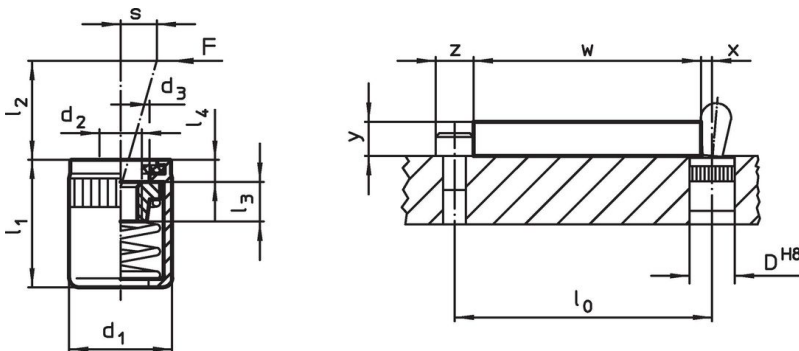

発注情報

寸法		バネ力 F max. 1) 約	d ₃ +0,008	l ₁ -0,08	寸法			ストローク s	取付穴 D H8	 max.		製品番号
d ₁	d ₂				l ₂	l ₃	l ₄					
[インチ]					[インチ]							
重荷重												
7/16	#8-32	22,5	0,248	0,43	0,1	0,177	0,063	0,063	7/16	230	0,096	2B150.1122

¹⁾ 統計的平均値

アクセサリ

寸法	重量	製品番号
d_1 [インチ]	[oz]	
7/16	1,749	22150.0831

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.