

세트 칼라 · 센서 어댑터 있음
25070.0110



제품 설명

일자형과 분할형이 있다. 외경 10 mm 까지 가능한 클램핑 링은 센서나 스위치 등을 고정할 수 있다. 피스톤 바의 리미트 스위치 등 다양한 용도로 사용될 수 있다.
강한 클램핑력을 갖는 스텐레스 스틸 재질의 클램핑 링.

재질

나사

- 스텐인리스 스틸

세트 칼라

- 스텐레스 스틸 1.4021

그림

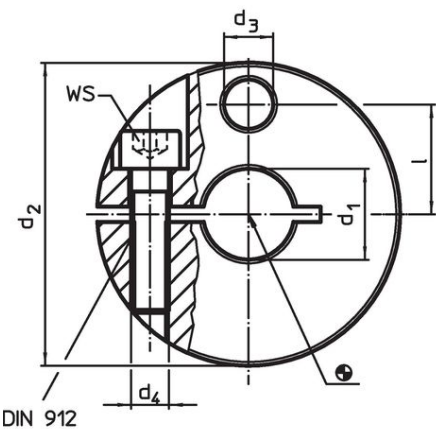


그림 1



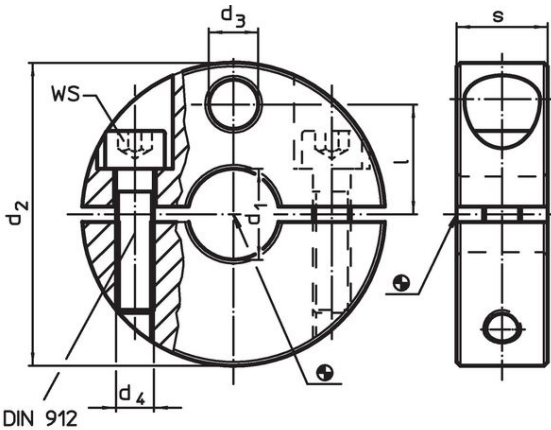


그림 2

주문 정보

d ₁ H8	d ₂ -0,5	d ₃	치수			WS [mm]	 [g]	제품 번호
			d ₄ [mm]	l	s			
완전 분할형 – 그림 2								
10	40	6,5	M5	14,5	12	4	94	25070.0110

적용 예

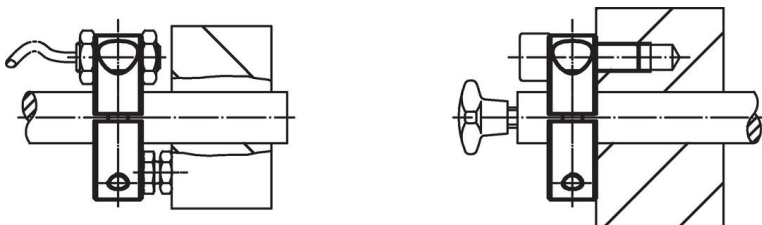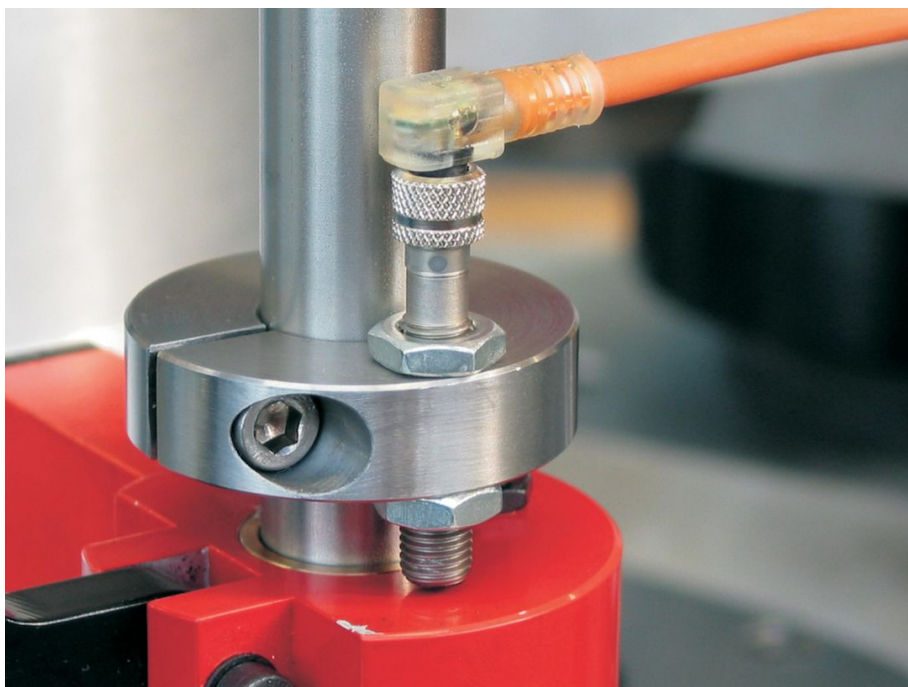

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.