

경첩 · 조절 가능
25161.0235



제품 설명

조절 가능한 경첩은 조정 부싱을 형태에 맞게 미세하게 조정하여 수평 또는 수직으로 배치할 수 있습니다.

재질

- 몸체
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은 색, RAL 9005와 유사, 무광 처리
- 축
- 스텐인레스 스틸

그림

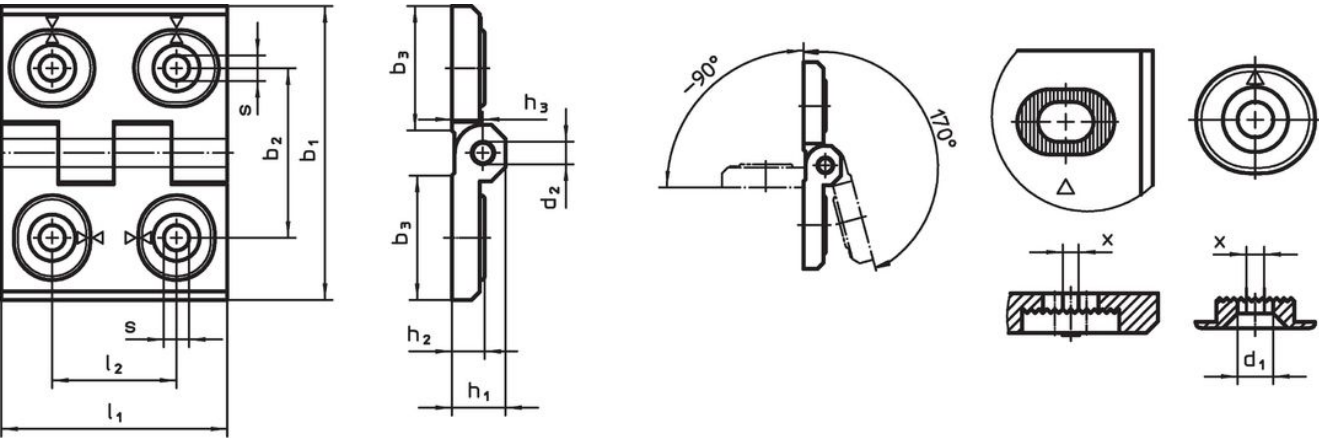


그림 1

그림 2

그림 3

주문 정보

												제품 번호.
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	d ₁	치수 d ₂ [mm]	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂	x		
높이, 너비 조절 가능 – 그림 1, 아연 다이 캐스트, 검정색												
40	52	30	22	4,5	4	9,5	6	5,5	22	0,5	79	25161.0235

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.