

Arreterbouten • zonder schroefdraad, lasbaar

22120.0806



Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Materiaal

Huls

- staal, gezwart, lasbaar

Arreterpen

- staal, gehard

Knop

- thermoplast (PA 6), zwart

Montage

Bevestigd door lassen of lijmen.

Meer informatie



Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.


Overige producten

- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten

Tekening

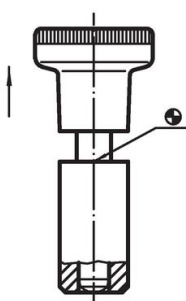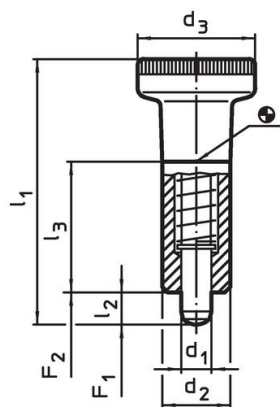

Afbeelding 1

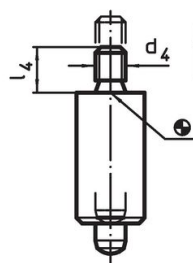


Afbeelding 2

Bestelinformatie

Afmetingen						Veerkracht ¹⁾				Artikelnr.	
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	F ₁	F ₂	min.	max.		
-0,02	h9		~	min.		~	~				
-0,05											
[mm]						[N]		[°C]			[g]
met knop – Afbeelding 1											
6	14	25	54,5	6	26	6,5	15	-30	80	40	22120.0806

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld

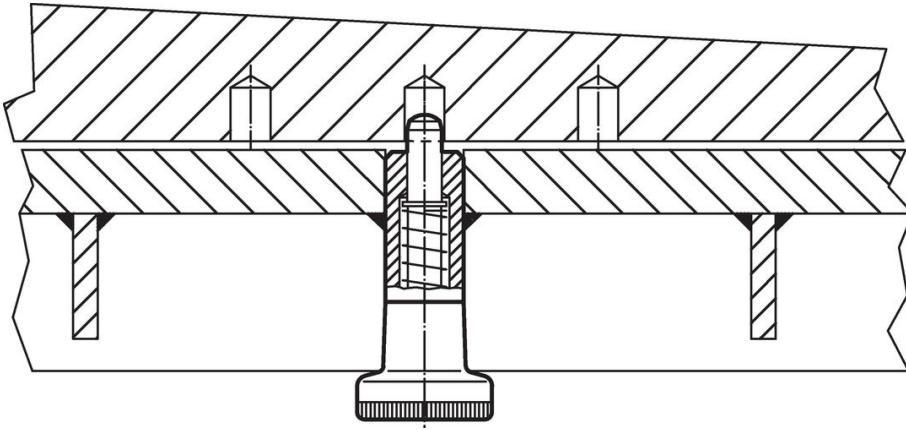

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."