

Steunpoten
22593.0080

Productbeschrijving

De steunpoten zijn universeel bruikbaar als verstelbare poten.
De plaat wordt op de draadpen en moer geschroefd met een roestvast bevestigingsschroef en wordt ook gelijmd.

Materiaal

Stelschroef

- staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Borgmoer

- staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd, ISO 4032

Schijf


- staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Meer informatie


Overige producten

- Steunpoten, beschermd tegen glijden


Tekening

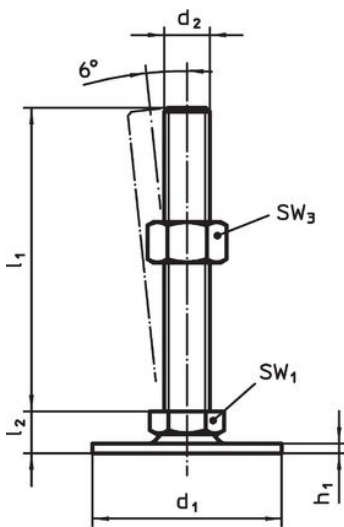

Afbeelding 1

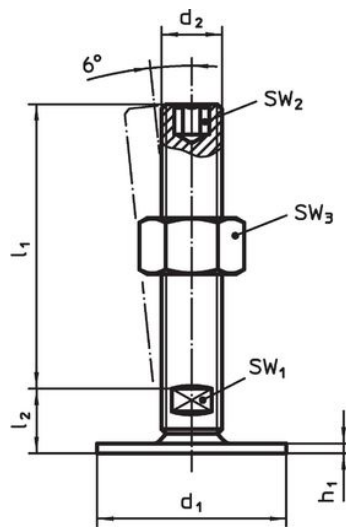

Afbeelding 2

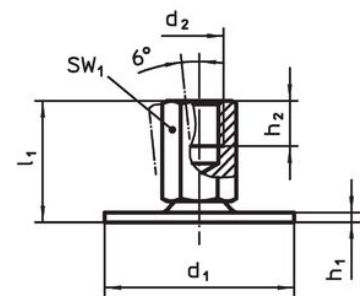

Afbeelding 3

Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen			SW ₁	SW ₃		Artikelnr.
		l ₁	h ₁	l ₂	[mm]	[mm]		
		[mm]					[g]	
met draadeind – Afbeelding 1, Staal								
50	M10	60	2,5	11	17	16	86	22593.0080

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."