

Grippers Rond/Vierkant • met hardmetalen inzetstuk, geribbeld

22620.0060

**Productbeschrijving**

Basislichaam met binnenschroefdraad voor inbouw van opspansystemen, spanbekken, spanarmen, grijpersystemen etc.
Voor het overbrengen van hoge draaimomenten en houdkrachten, bijv. aan giet- of smeeddelen.

Materiaal**Huls**

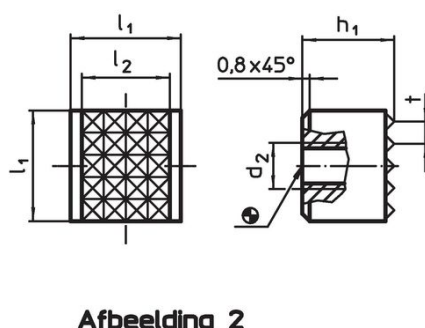
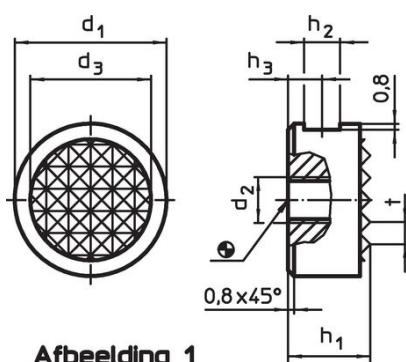
- gereedschapstaal, gezwart

Karteling

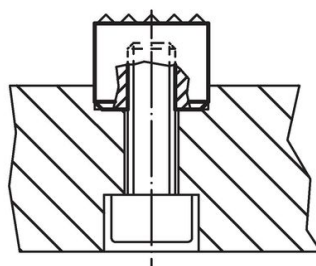
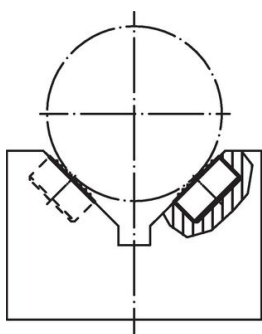
- hardmetalen plaat, ingesoldeerd

Montage

De vierkante uitvoering is geschikt voor toepassing in lijn. Daardoor kan een opleglijst voor hoge draagkrachten gemaakt worden.

Tekening**Bestelinformatie**

d ₁	h ₁	d ₂	Afmetingen					Artikelnr.
-0,13	-0,13		d ₃	h ₂	h ₃	t		
[mm]							[g]	
geharde punten – Afbeelding 1								
16	10	M6	12,7	4,75	4,5	3	14	22620.0060

Toepassingsvoorbeeld

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."