

Knevelschroeven • DIN 6304 met vaste knevel

24490.0110



Productbeschrijving

Bij deze uitvoering is de knevel ingeperst.

Materiaal

- automatenstaal, gezwart, drukpen gehard

Meer informatie


Verwijzingen

Drukpen voor drukstuk DIN 6311 vorm S, EH 22560.


Overige producten

- Drukstukken, DIN 6311 en lage uitvoering

Tekening

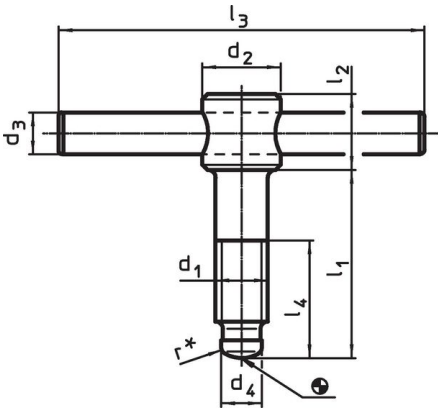

Afbeelding 1

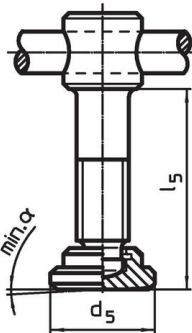

Afbeelding 2

* Als montagehulp DIN 6304 aangevuld

Bestelinformatie

Afmetingen										α min.		Artikelnr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₂	l ₃ ~	l ₄	l ₅ ~			
[mm]											[g]	
met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2												
M10	60	18	8	8	20	14	80	40	63,6	3°	97	24490.0110

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."