

Knevelschroeven • DIN 6306 met losse knevel

24500.0113



Productbeschrijving

Bij deze versie is de knevel verschuifbaar, door een veer vastgehouden.

Materiaal

- automatenstaal, gezwart, drukpen gehard

Meer informatie



Verwijzingen

Drukpen voor drukstuk DIN 6311 vorm S, EH 22560.

Overige producten

- Drukstukken, DIN 6311 en lage uitvoering

Tekening

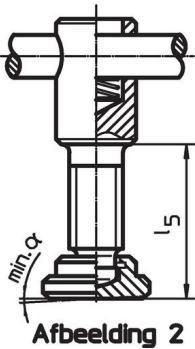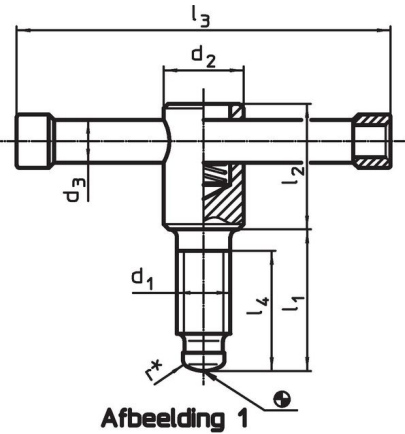

* Voor het vereenvoudigen van de montage DIN 6306 aangevuld

Bestelinformatie

Afmetingen										α min.		Artikelnr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅			
[mm]												
met drukstuk, vorm E – Afbeelding 2												
M12	60	20	10	8	25	35	100	50	64,6	3°	198	24500.0113

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."