

## Kogelknoppen • Metalen uitvoeringen vergelijkbaar met DIN 319

24561.0120



### Productbeschrijving

#### Materiaal


- aluminium, gepolijst

#### Meer informatie

#### Opmerkingen

Aanvulling DIN 319 vorm C voor alle metalen series.


### Tekening

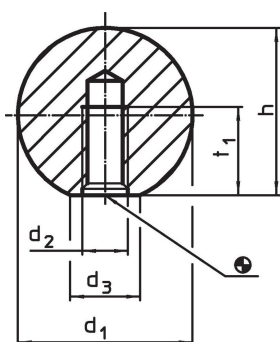

### Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Afmetingen			h	t <sub>1</sub> min.	[g]	Artikelnr.
		d <sub>3</sub> ~ [mm]	~	~				
aluminium Al								
20	M5	12		18	9	26	24561.0120	

### Toepassingsvoorbeeld

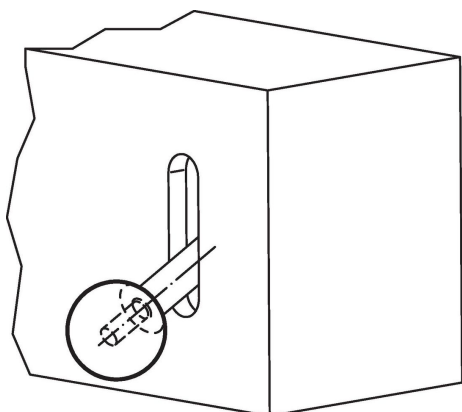

## **Voldoet**

### **Conform RoHS**

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### **Bevat geen SVHC stoffen**

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### **Bevat geen propositie 65 stoffen**

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### **Vrij van conflictmineralen**

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."