

Stopy podporowe

22593.0080



Opis produktu

Stopy podporowe mają uniwersalne zastosowanie jako stopy regulowane. Płytkę przykręca się do gwintowanego sworznia i nakrętki śrubą mocującą ze stali nierdzewnej, a także przykleja.

Materiał

Wkręt bez łba

- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Nakrętka blokująca

- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana, ISO 4032

Podkładka


- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Więcej informacji


Inne produkty

- Stopy podporowe, z ochroną przed poślizgiem


Rysunek

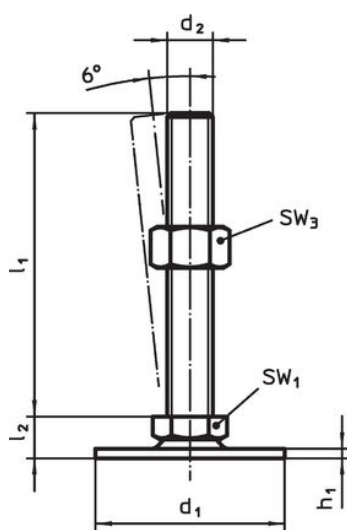

rysunek 1

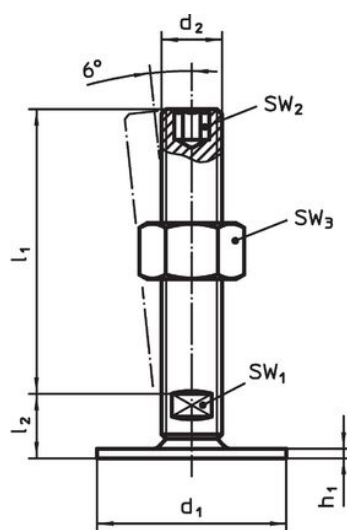

rysunek 2

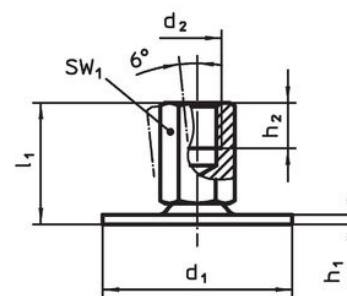

rysunek 3

Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂	Wymiary			SW ₁	SW ₃		Nr art.
		l ₁	h ₁	l ₂	[mm]	[mm]		
		[mm]					[g]	
ze śrubą – rysunek 1, Stal								
50	M10	60	2,5	11	17	16	86	22593.0080

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.