

Nakrętki z kołnierzem i panewką stożkową

23080.0512



Opis produktu

Dzięki kombinacji nakrętki mocującej i stożkowego gniazda można skompensować nierównoległe powierzchnie mocujące.

Nakrętka mocująca z gniazdem stożkowym jest elementem składającym się z nakrętki mocującej i gniazda stożkowego o następujących zaletach/właściwościach:

- niezawodność
- zabezpieczenie przed dekompletacją
- szybki i sprawny montaż
- uproszczone przechowywanie
- zakres obrotu max. 3°

Materiał

Panewka stożkowa

- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Nakrętka


- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Więcej informacji


Referencje

Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne -

Rysunek

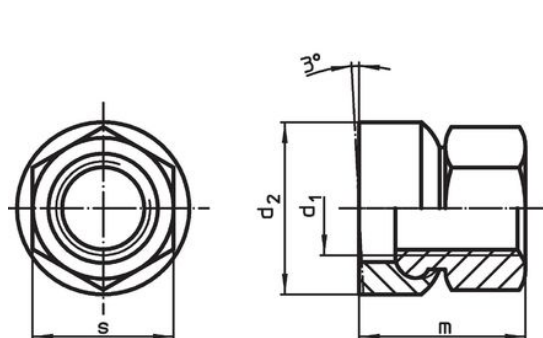

rysunek 1

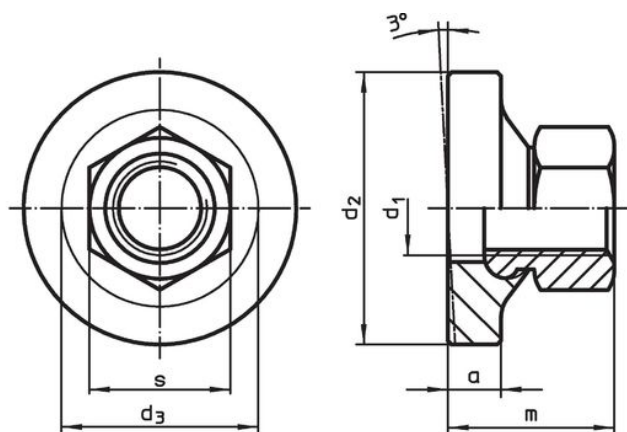


rysunek 2

Informacje do zamówienia

d ₁	Wymiary d ₂ [mm]	m ~	s [mm]	 [g]	Nr art.
o małej powierzchni – rysunek 1					
M12	24	21,5	18	37	23080.0512

Przykład aplikacji

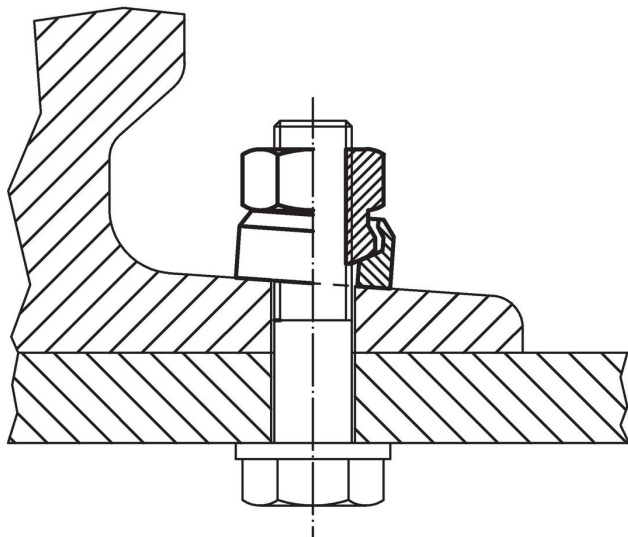

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.