


Zapięcia • z przylgą poziomą

23330.3104

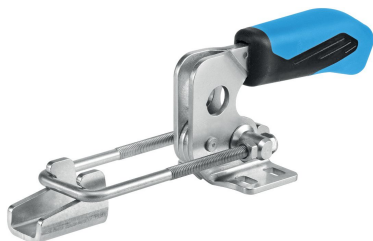

Opis produktu

Ze względu na korzystny stosunek mocy do mobilności oraz łatwości użycia dźwignie zaciskowe mają szerokie i wszechstronne zastosowanie.

Dociskacze produkowane są z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowane są do ciągłego użycia.

2-komponentowa, ergonomiczna, miękka i odporna na oleje rączka pozwala na łatwe użycie dociskacza.

Materiał

Zacisk

- Stal nierdzewna

Nit

- Stal nierdzewna


Uchwyt

- tworzywo sztuczne

Zaczepek

- Stal nierdzewna

Rysunek

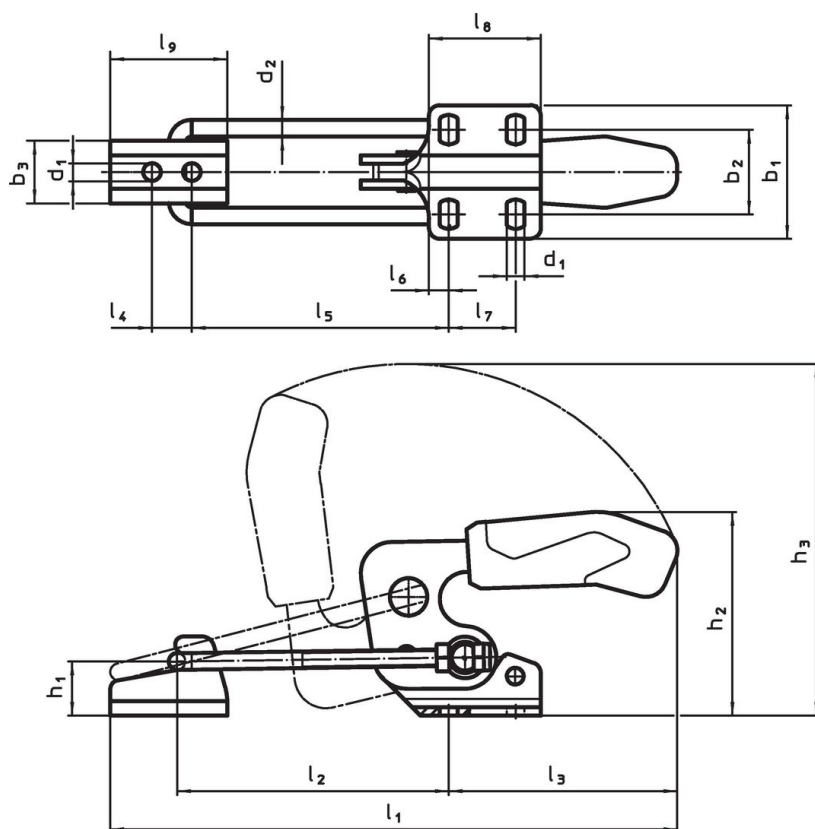


Informacje do zamówienia

Rozmiar nominalny	Wymiary																				Siła trzymania			Nr art.	
	d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₁	l ₂	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	F ₁	min.	maks.		
	[mm]																				[kN]	[°C]			[g]
Stal nierdzewna																									
4	6,5	6	48	24,5 – 32	23	19	70	135,5	169	216	53,5	101	93	14	48,6	96	8	19	35	39	3,2	-10	80	365	23330.3104

Akcesoria

	Rozmiar nominalny	l ₉ [mm]	b ₃ [mm]	d ₁ [mm]	l ₄ [mm]	 [g]	Nr art.
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego), Stal nierdzewna							
 No Photo available	4	39	23	6,5	14	42	23330.9524

Przykład aplikacji

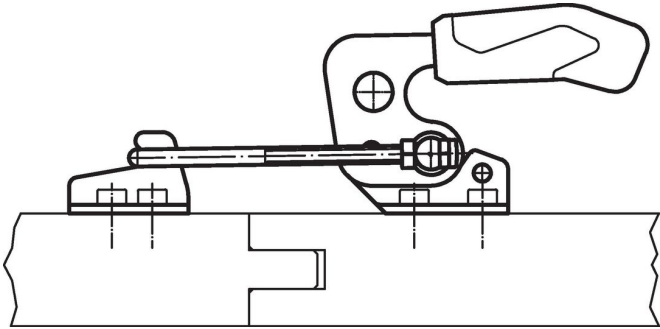

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.