

Obrotowe uchwyty obłe • DIN 98

24460.0132




Opis produktu


Materiał

- Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana

Rysunek

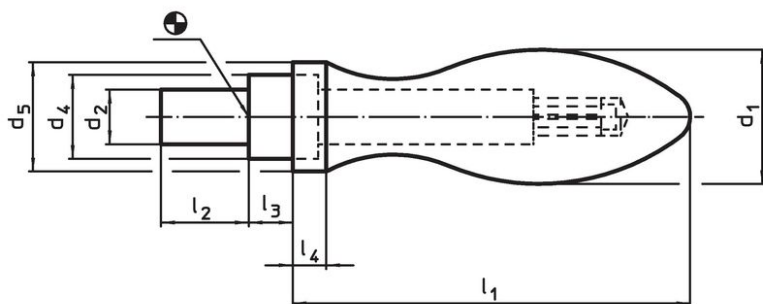

Rysunek 1

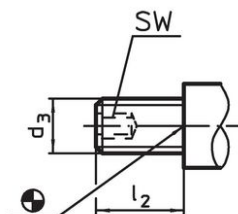


Rysunek 2

Informacje do zamówienia

Wymiary								SW		Nr art.
d ₁	d ₃	d ₄ h13	d ₅	l ₁ ~	l ₂	l ₃	l ₄	[mm]	[g]	
z czopem gwintowanym, kształt E – rysunek 2										
32	M12	20	26	95	21	10,5	8	6	387	24460.0132

Przykład aplikacji

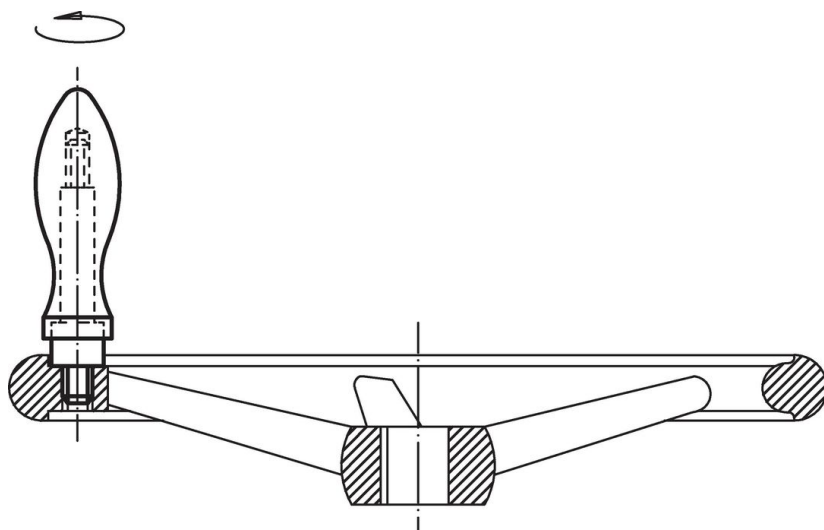

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.