

Śruby dociskowe z przetyczką • DIN 6304 ze stałą przetyczką

24490.0021



Opis produktu

Wersja z przetyczką wprasowaną.

Materiał

- Stal automatowa, oksydowana, czop naciskowy hartowany

Więcej informacji


Referencje

Czop dociskowy do elementów dociskowych DIN 6311 kształt S, EH 22560.


Inne produkty

- Elementy dociskowe, DIN 6311 i niskie wykonanie

Rysunek

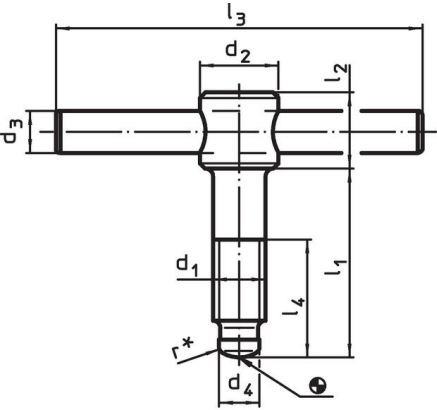

Rysunek 1

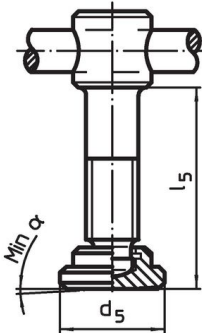

Rysunek 2

\* W celu ułatwienia montażu specyfikacja DIN 6304 została uzupełniona o wymiar r

Informacje do zamówienia

| Wymiary                                         |                |                |                |                |                |                |                |  | Nr art.    |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                  | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |                                                                                       |            |
| [mm]                                            |                |                |                |                |                |                |                | [g]                                                                                   |            |
| bez elementu dociskowego, kształt E – rysunek 1 |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                       |            |
| M20                                             | 90             | 30             | 16             | 15,5           | 28             | 140            | 70             | 504                                                                                   | 24490.0021 |

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.