

Nakrętki dociskowe z przetyczką • DIN 6307 z ruchomą przetyczką

24510.0720




Opis produktu

Wersja z ruchomą przetyczką, utrzymywaną przez sprężynę.

Materiał

- Stal automatowa, oksydowana


Rysunek

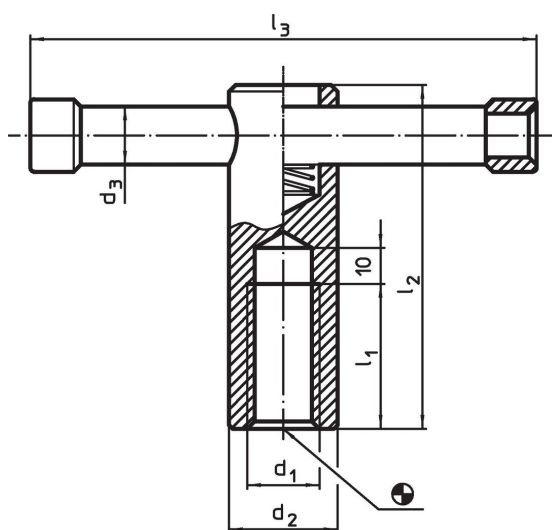

Informacje do zamówienia

Wymiary							Nr art.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃		
[mm]							
M20	30	16	40	95	140	582	24510.0720

Przykład aplikacji

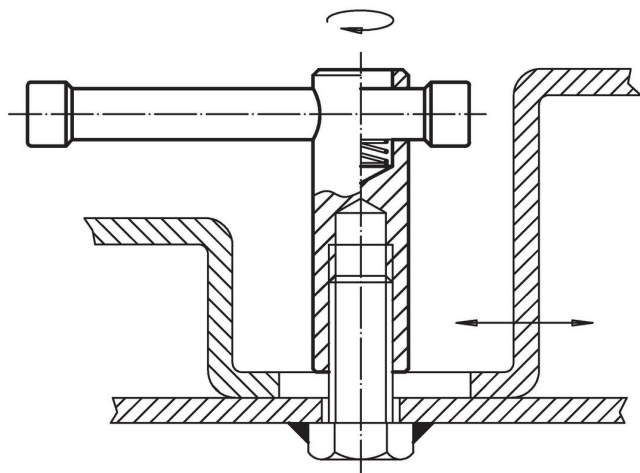

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.