

Uchwyty krzyżowe • DIN 6335 żeliwo szare
24620.0340



Opis produktu

Uchwyty krzyżowe są produkowane zgodnie z DIN 6335.
Piaskowane lub bębnowane.

Materiał


Uchwyt
• Żeliwo szare GG20, jasne

Więcej informacji


Uwagi

Na zamówienie wykonywane są wersje specjalne z innymi wierceniami lub uszlachetniane powierzchniowo.


Rysunek

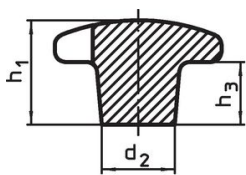


rysunek 1

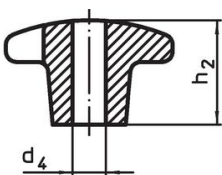


rysunek 2

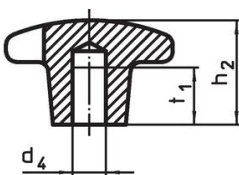

rysunek 3

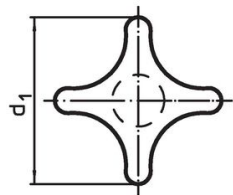

rysunek 4

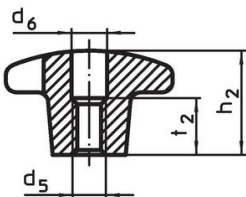

rysunek 5

Informacje do zamówienia

Wymiary							Nr art.
d ₁	d ₂	d ₅	d ₆	h ₂	t ₂		
[mm]							
z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4							
40	14	M8	8,4	25	13	188	24620.0340

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.