


Picioare de susținere

22593.0155

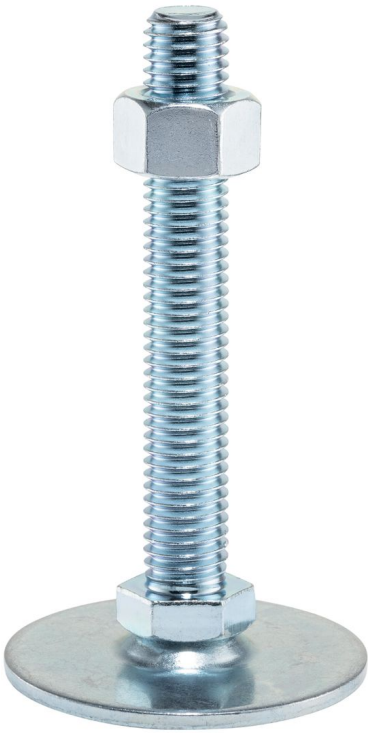

Descrierea produsului

Picioarele de sprijin sunt universal utilizate ca picioare reglabile.
Placa este fixată pe știftul filetat și piulița printr-un șurub de fixare din oțel inoxidabil și este, lipit.

Material

Știft filetat

- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat

Piuliță de fixare

- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat, ISO 4032

Tampon

- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat

Mai multe informații

Produse asociate

- Picioare de susținere, protejat împotriva alunecării

Desen

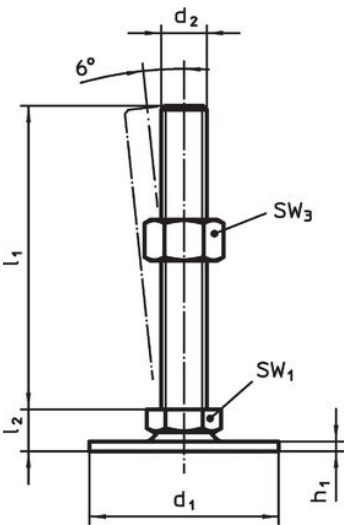


Figura 1

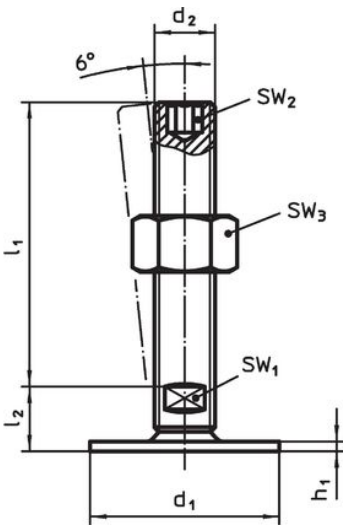


Figura 2

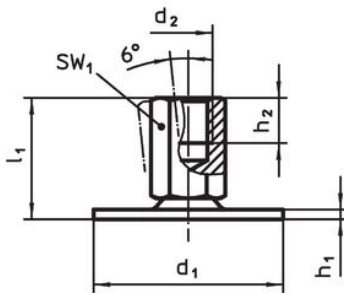


Figura 3

Informații comandă

d ₁	d ₂	Dimensiuni			SW ₁	SW ₃		Ref. Nr.
		l ₁ [mm]	h ₁	l ₂	[mm]	[mm]	[g]	
cu șurub – figura 1, Oțel								
60	M12	80	2,5	11	17	18	134	22593.0155

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.