

Picioare de susținere
22593.0220



Descrierea produsului

Picioarele de sprijin sunt universal utilizate ca picioare reglabile.
Placa este fixată pe știftul filetat și piulița printr-un șurub de fixare din oțel inoxidabil și este, lipit.

Material

- Știft filetat**
- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat
- Piuliță de fixare**
- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat, ISO 4032
- Tampon**
- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat

Mai multe informații

Produse asociate

- Picioare de susținere, protejat împotriva alunecării

Desen

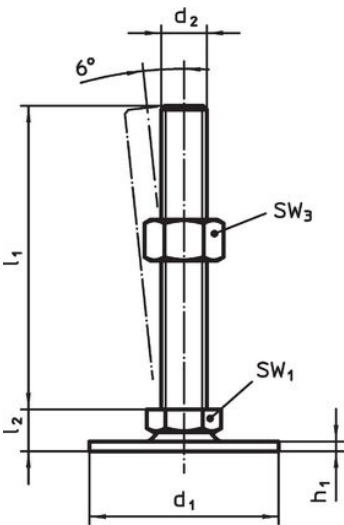


Figura 1

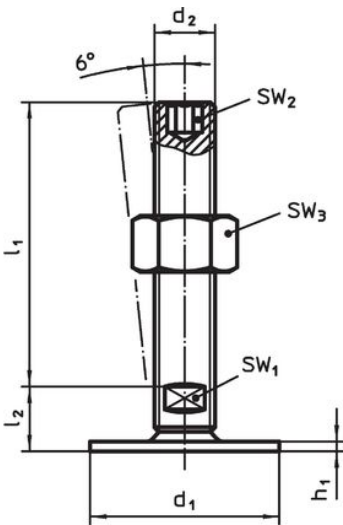


Figura 2

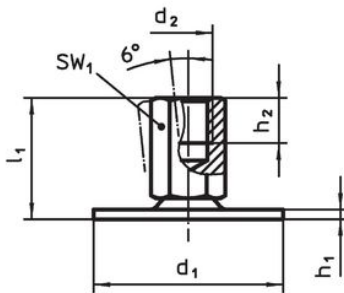


Figura 3

Informații comandă

d ₁	d ₂	Dimensiuni			SW ₁	SW ₃		Ref. Nr.
		l ₁	h ₁	l ₂				
		[mm]			[mm]	[mm]	[g]	
cu șurub – figura 1, Oțel								
80	M12	125	3	12	17	18	231	22593.0220

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.