

Picioare de susținere

22593.0620



Descrierea produsului

Picioarele de sprijin sunt universal utilizate ca picioare reglabile. Placa este fixată pe știftul filetat și piulița printr-un șurub de fixare din oțel inoxidabil și este, lipit.

Material

Știft filetat

- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat

Piuliță de fixare

- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat, ISO 4032

Tampon

- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat

Mai multe informații

Produse asociate

- Picioare de susținere, protejat împotriva alunecării

Desen

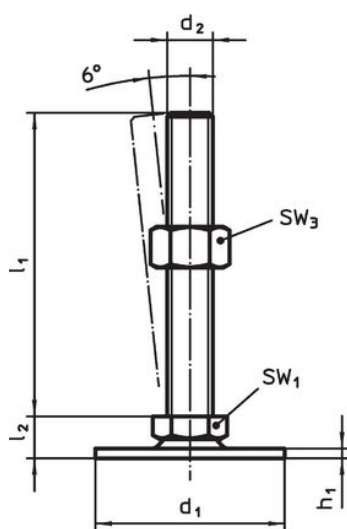


Figura 1

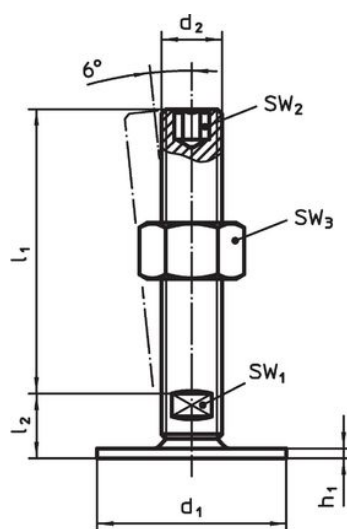


Figura 2

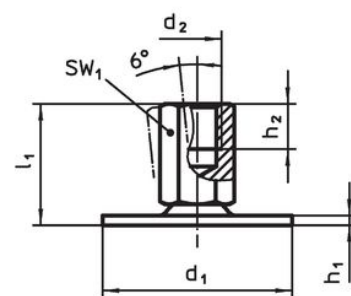


Figura 3

Informații comandă

d ₁	d ₂	Dimensiuni			SW ₁	SW ₂	SW ₃		Ref. Nr.
		l ₁	h ₁	l ₂					
		[mm]							
[mm]									
[mm]									
[mm]									
[g]									
cu șurub – figura 2, Oțel									
40	M16	150	2	17	12	8	24	252	22593.0620

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.