

Știfturi de poziționare • știft profilat
22680.0404



Descrierea produsului

A se utiliza ca și locaș solid și opritor precis. Structura filiformă a acestui știft de poziționare permite aplicarea sa în componente cu puncte de localizare înguste. Suprafața șlefuită și călită inductiv.

Material

- Oțel tratat termic, cu revenire, brunat

Desen

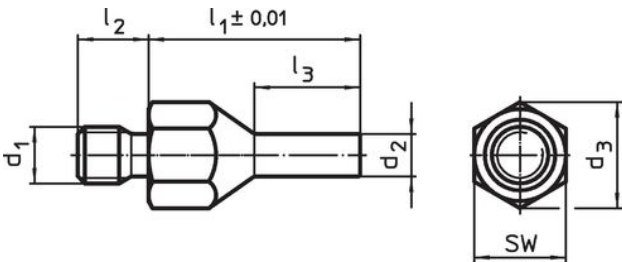


Figura 1


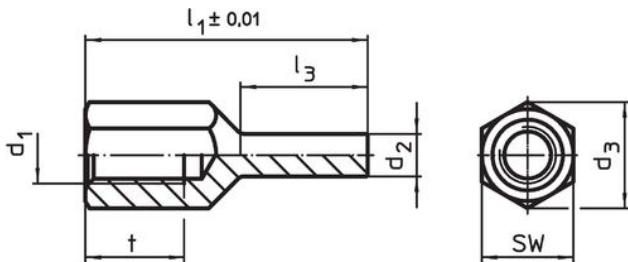


Figura 2

Informații comandă

l ₁ ±0,01	d ₁	Dimensiuni				SW [mm]	Moment strângere max. [Nm]	 [g]	Ref. Nr.
		d ₂	l ₂	l ₃	d ₃				
		[mm]							
cu filet exterior – figura 1									
30	M6	4	8	15	11	10	7	12	22680.0404

Exemplu de aplicație

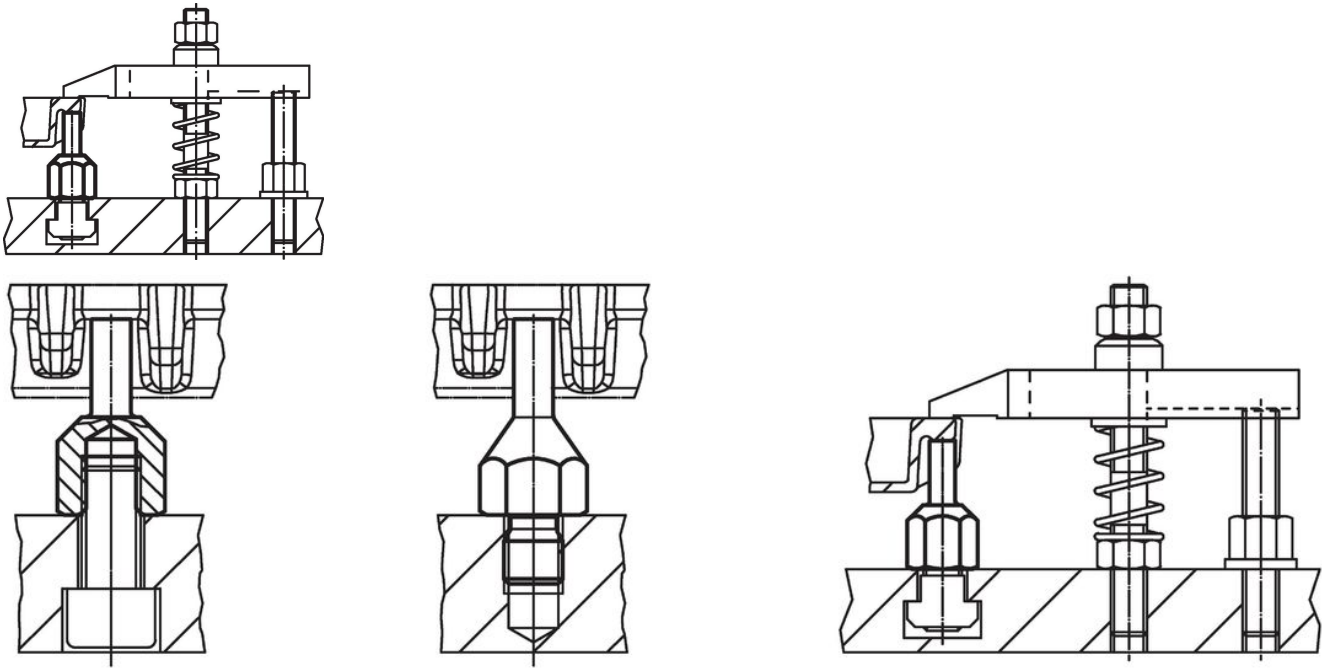

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.