

Mânere tip U • cu saibă
24310.0215



Descrierea produsului

Mânerele U sunt utilizate, de exemplu, pe ușiile utilajelor, uși de mobilier, uși de dulapuri, sertare și sisteme de sertare.
Aceste mânere U se caracterizează prin construcția lor ergonomică și stabilă și forma lor simplă.


Material

- Mâner**
- Oțel, acoperit cu plastic, negru
- Saibă**
- Zinc turnat sub presiune, nichelat

Asamblare

Prin șaibă se garantează o suprafață bună de contact. Șaibele potrivite se assemblează în canal.

Desen

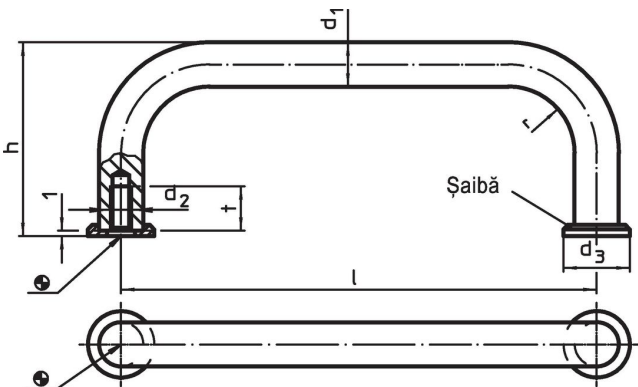

Informații comandă

Dimensiuni								Ref. Nr.
d ₁	l ±0,5	d ₂	d ₃	h	r	t min.		
[mm]								
[g]								
Oțel								
6	45	M3	9	26	7	7	21	24310.0215

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.