

Mânere tip U
24310.0750




Descrierea produsului

Mânerele U sunt utilizate, de exemplu, pe ușiile utilajelor, uși de mobilier, uși de dulapuri, sertare și sisteme de sertare.
Aceste mânere U se caracterizează prin construcția lor ergonomică și stabilă și forma lor simplă.
Aceiași înălțime ca varianta cu șaibă de reazăm.
Pe baza suprafeței mai mari de reazăm nu sunt necesare șaibe.

Material

- Mâner**
- Oțel inoxidabil 1.4301, sablare mată


Desen

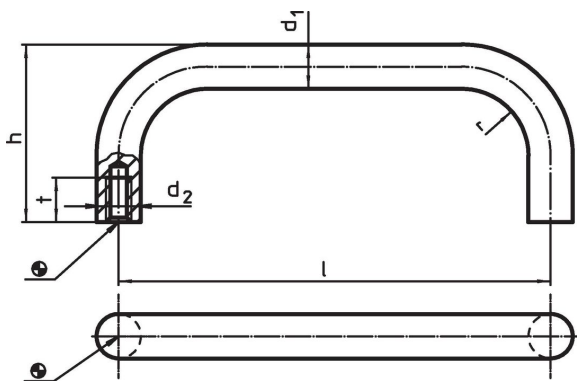

Informații comandă

Dimensiuni							Ref. Nr.
d ₁	l ±0,5	d ₂	h	r	t min.		
[mm]							
Oțel inoxidabil							
16	160	M6	59	18	12	373	24310.0750

Exemplu de aplicație

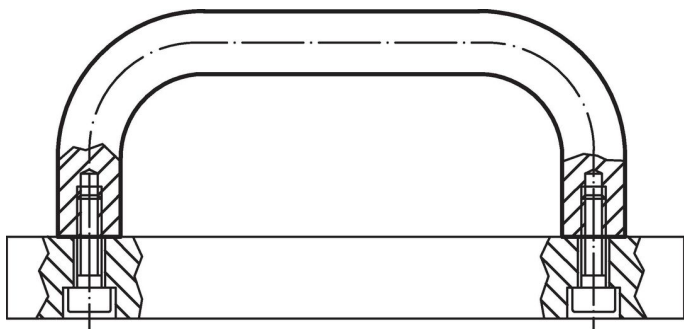

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.