

Manivele
24330.0420



Descrierea produsului


Material

- Corp mâner**
- Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru, mat structurat
- Mâner cilindric**
- Termoplastic PF 31, negru

Mai multe informații

Referințe
Alternativă la maneta DIN 469.


Desen

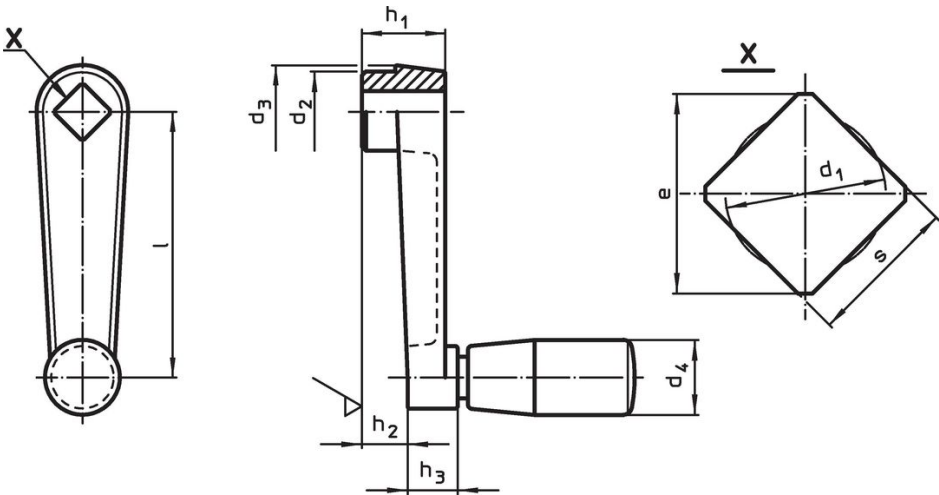

Informații comandă

Dimensiuni									d ₄ Mâner cilindric Ø EH 24530. [mm]	 max. [°C]	 [g]	Ref. Nr.
l	s H11	e min.	d ₁ max.	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂ ~	h ₃				
[mm]												
Zinc turnat												
50	8	10,1	8,4	16	18	18	10	10	14	80	58	24330.0420

Exemplu de aplicație

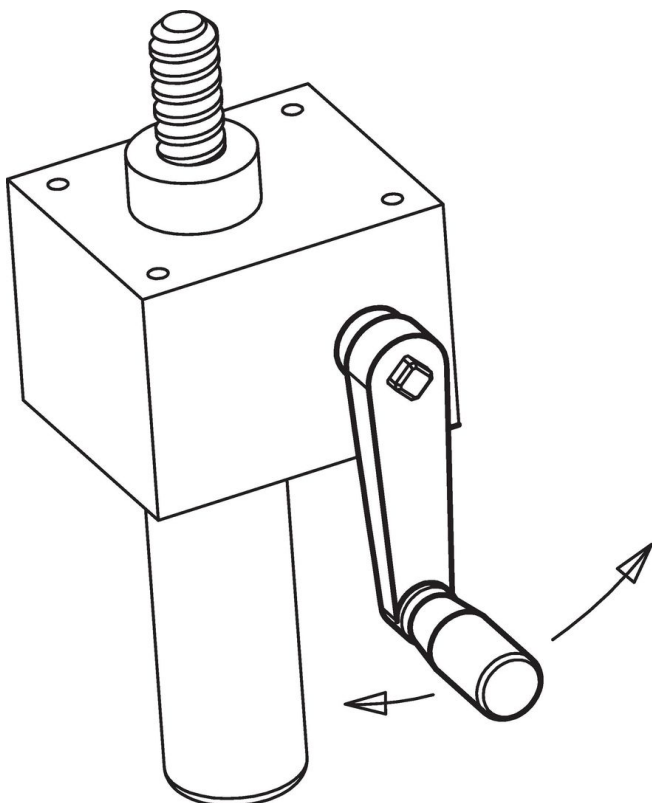

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.