

Mânere de strângere
24430.0236




Descrierea produsului

Material

- Maneta**
- Oțel inoxidabil 1.4305, sablare mată
- Maner sferic**
- Duroplastic PF 31, negru, DIN 319


Desen

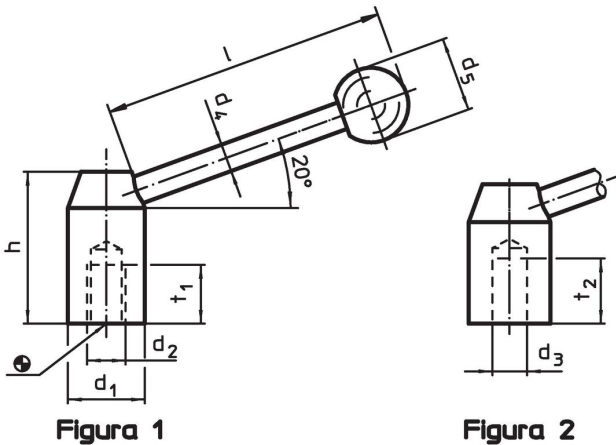

Informații comandă

Dimensiuni								Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₄	d ₅	h	l	t ₁		
[mm]							[g]	
cu filet interior – figura 1, Oțel inoxidabil								
25	M10	10	25	42	95	18	186	24430.0236

Exemplu de aplicație

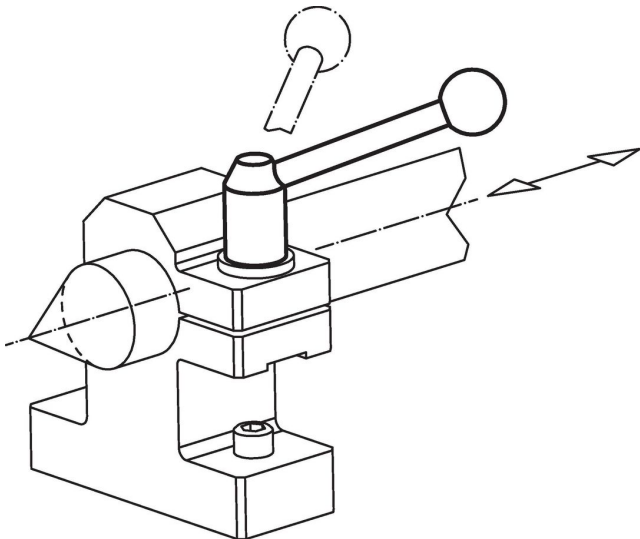

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.