

Mânere tip stea • Oțel inoxidabil
24690.0460



Descrierea produsului

Material


Mâner
• Oțel inoxidabil 1.4301, sablare mată

Mai multe informații

Note

Mâner: Tablă trasă din otel. **Butuc:** sudat cap la cap.


Desen

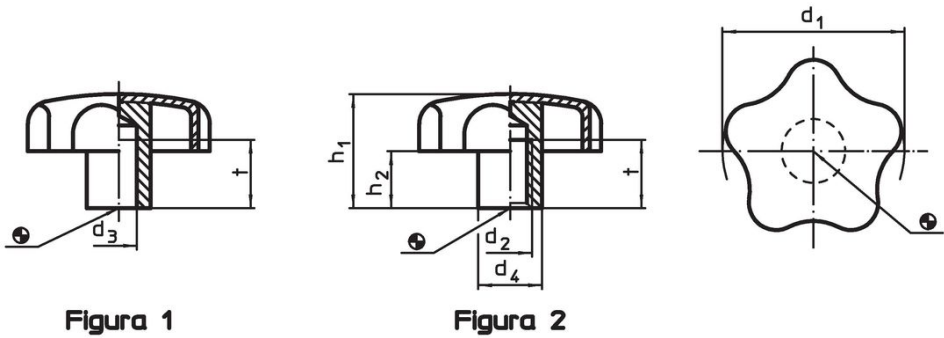

Informații comandă

Dimensiuni							Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₄	h ₁	h ₂	t		
[mm]							
cu gaură înfundată filetată – figura 2							
60	M12	20	40	21	22	112	24690.0460

Exemplu de aplicație

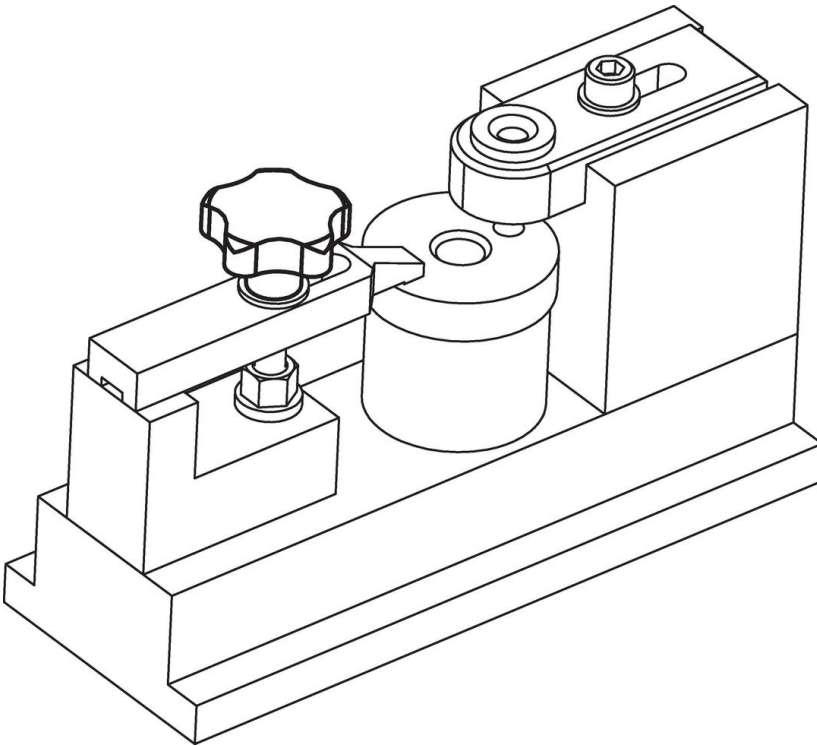

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.