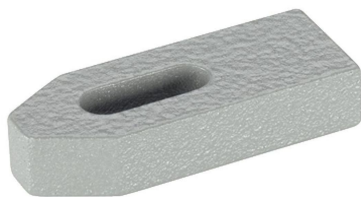


Spännjärn • DIN 6314 plan
23140.0034


Produktbeskrivning

Denna spännare (Spännklo) enligt DIN 6314 används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken.

Material

- Värmebehandlat stål, lackerad


Ritning

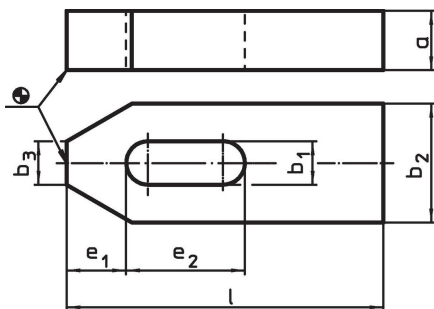

Orderinformation

Nominell dimension b ₁ [mm]	l		a		Dimension		e ₁		e ₂		För bultar			Art.nr.
					b ₂ [mm]	b ₃ [mm]					[mm]	[tum]		
33	250		40		80	34	45		100		M30	1 1/4	4980	23140.0034

Användningsexempel

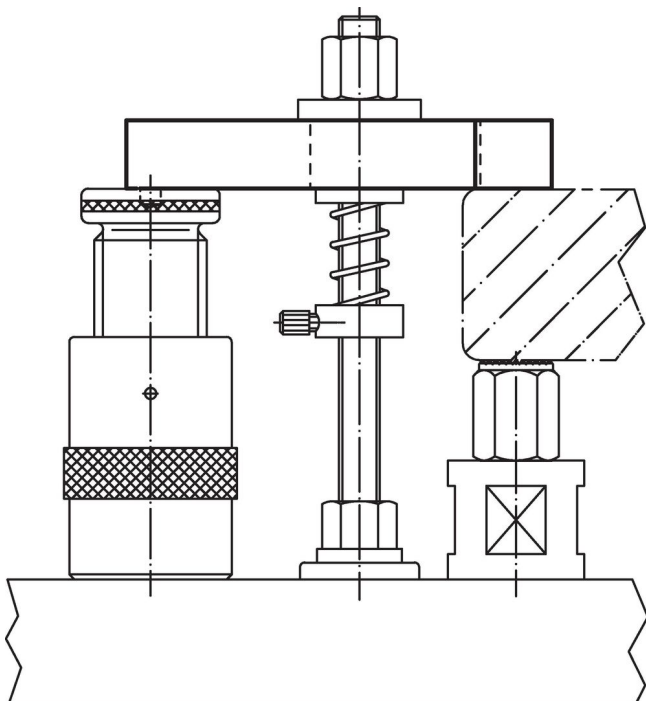

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."