


Gångjärn

25160.0105

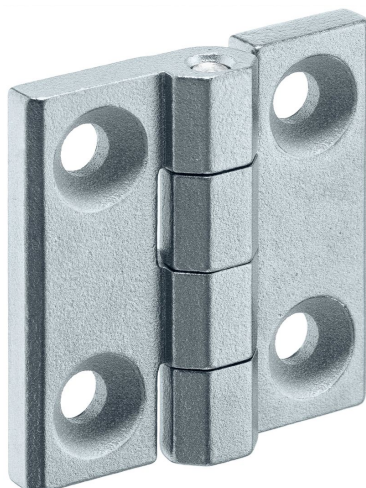

Produktbeskrivning

Gångjärnen kännetecknas av deras kompakta och stabila konstruktion.

Material

Kropp

- Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta

Axlig


- rostfritt stål

Mer information

Ytterligare produkter

- Distansplattor, till gångjärn
- Gängade plattor, till gångjärn
- Positioneringsstycke, till gångjärn

Ritning

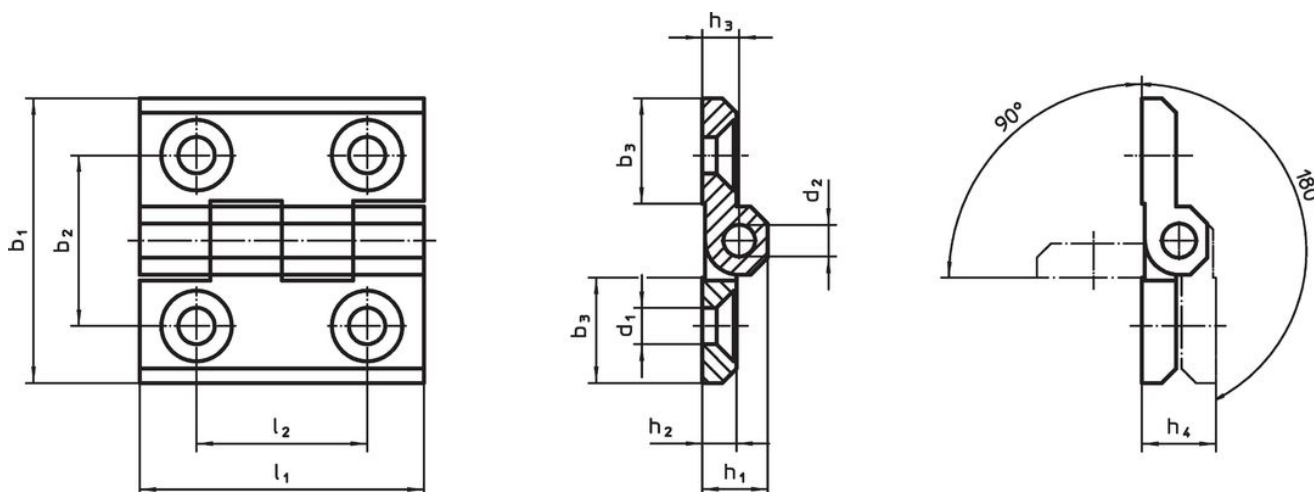

Orderinformation

Dimension											Art.nr.
b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂	
[mm]											[g]
Zink gjutet, silver											
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,5	9	30	18	25160.0105

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."