

## 分割定位柱 · 無螺紋，有焊接 EH 22120.



### 產品描述

索引柱塞用於索引鑽孔。

### 材質

- 本體
- 鋼，染黑，可焊接的
- 固定梢子
- 鋼，硬化
- 手把
- 塑膠 (PA 6)，黑色

### 組裝

通過焊接或膠粘。

### 更多資訊


### 注意事項

不可移動的旋鈕。

### 更多產品

- 定位襯套，適用於分割螺栓和分割定位柱

### 圖面

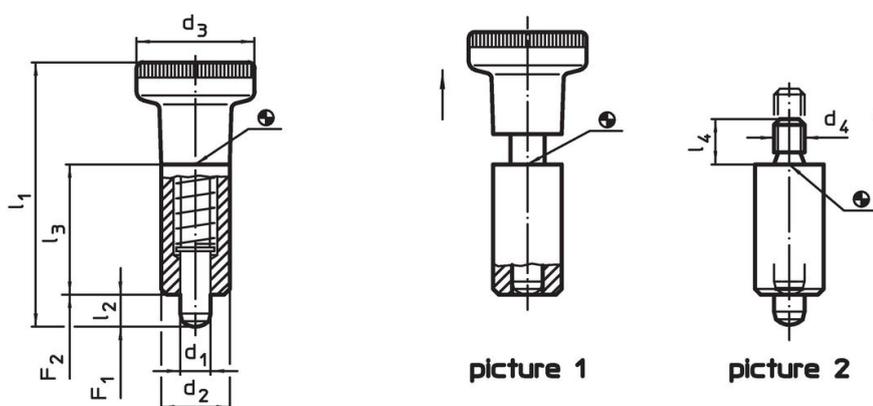


### 訂單資訊

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	尺寸				彈簧荷重 <sup>1)</sup>		溫度		重量 [g]	品號		
				l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min	max.				
-0,02 -0,05	h9			~	min			~	~		[°C]				
[mm]														[N]	[g]
<b>有手把 - 相片 1</b>															
5	12	21	-	45,0	5	22	-	7,0	16	-30	80	25	<a href="#">22120.0805</a>		
6	14	25	-	54,5	6	26	-	6,5	15	-30	80	40	<a href="#">22120.0806</a>		
8	18	31	-	69,0	8	34	-	12,0	31	-30	80	84	<a href="#">22120.0808</a>		
<b>無手把 - 相片 2</b>															
5	12	-	M5	-	5	22	6	7,0	16	-	250	19	<a href="#">22120.0825</a>		
6	14	-	M6	-	6	26	10	6,5	15	-	250	32	<a href="#">22120.0826</a>		
8	18	-	M8	-	8	34	12	12,0	31	-	250	67	<a href="#">22120.0828</a>		

<sup>1)</sup> 統計平均值

## 應用範例

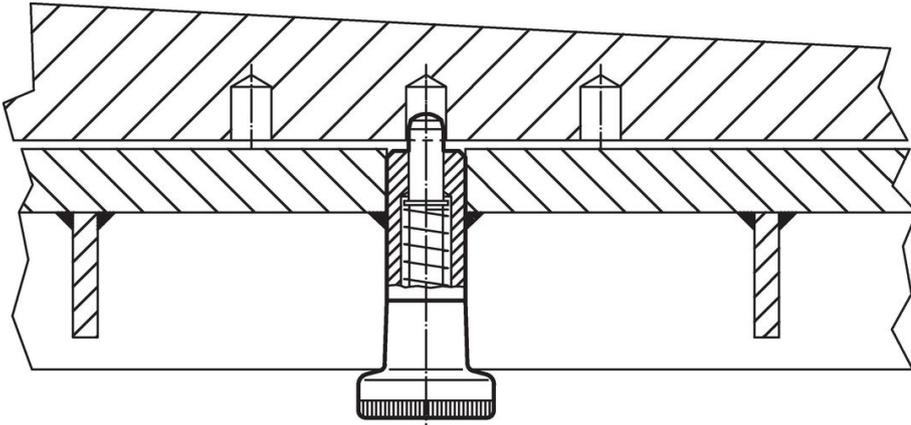

## 遵守

### 符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

### 包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈹、錫、金或鎢。